


Ecolor Steckdosenleiste 4-fach mit 2x USB C PD 20 W und 1x USB A, schwarz/anthrazit, 1,5 m H05VV-F3G1,5

Die Ecolor Steckdosenleiste mit 2 USB C Ladebuchsen und 1 USB A ermöglicht schnelles Aufladen Ihrer elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und anderen

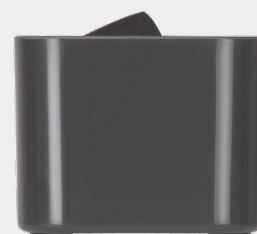

**ENGINEERED IN
GERMANY**



Artikelnummer
EAN

1153240216
4007123697113

BESCHREIBUNG

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB C Ladebuchsen Power Delivery max. 20 W.
- 1 USB A Ladebuchse mit max. 18 W.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabellänge	1,5 m	Ausgangsbuchse Typ C	2
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Ausgangsbuchse Typ A	1
Steckdosen gesamt	4	USB A+C Leistung	15 W
Stecksystem Stecker	Typ E und F	Farbe	schwarz/anthrazit
Sicherungsschalter	Nein		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	4	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,48 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,48 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6 cm x 7,5 cm x 36 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6 cm x 8,5 cm x 33,5 cm		

LIEFERUMFANG

Ecolor Steckdosenleiste