


TVS 5-03 Mehrbereichsverstärker 33 dB | 108 dBµV

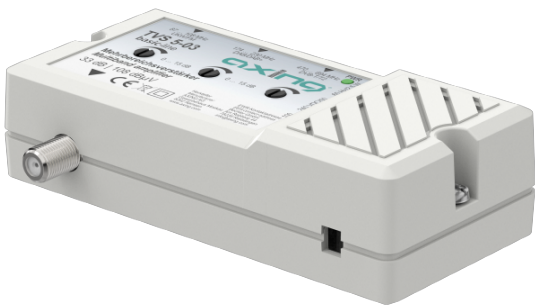

- ✓ Für den Einsatz in terrestrischen Empfangsstellen
- ✓ 3 Eingänge, FM, DAB/DAB+, DVB-T/T2
- ✓ Dämpfung separat einstellbar
- ✓ Sehr selektives Mobilfunk-Sperrfilter
- ✓ Erfüllt die RED ETSI EN 303354 V1.1.1 für Geräte der Kategorie D1
- ✓ Geringes Rauschmaß
- ✓ Niedrige Leistungsaufnahme
- ✓
- ✓

Bestelldaten

Typ	TVS 5-03
Bst-Nr.	TVS00503
GTIN	7611682400250
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

Eingänge	
Anschluss	F-Buchse
Frequenzbereich	87 ... 108 MHz @ FM 174 ... 230 MHz @ DAB/DAB+ 470 ... 694 MHz @ DVB-T/T2
Verstärkung	33 dB @ FM 33 dB @ DAB/DAB+ 33 dB @ DVB-T/T2
Dämpfung, einstellbar	0 ... 15 dB
Ausgang	
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	108 dBµV
Anschluss	F-Buchse
Allgemein	
Netzteil	100 ... 240 VAC/50 ... 60 Hz
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme	3 W
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20 ... +50° C
Maße (B × H × T) ca.	128 × 84 × 36 mm
Gewicht	0,3 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

