

KM 70/20 C 2SB

Optimale Reinigungsergebnisse innen wie außen: Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB sorgt mit 2 Seitenbesen für eine große Flächenleistung und nahezu staubfreies Kehren.



Bestell-Nr.

1.517-131.0

- Manuelle Kehmaschine
- 980 mm Arbeitsbreite, 3920 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
- Feinstaubfilter, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche

Technische Daten

EAN-Code		4054278809519
Antriebsart		Manuell
Max. Flächenleistung	m ² /h	3920
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	980
Behältervolumen brutto/netto	l	45 / 20
Farbe		Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör)	kg	22
Gewicht, betriebsbereit	kg	22
Verpackungsgewicht	kg	27,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	989 / 800 / 416

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

- Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis.
- Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß.
- Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.



Staubfilter


- Der Staubfilter reinigt die Abluft effektiv und minimiert Staubentstehung beim Kehren.
- Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.



Home-Base-System

- Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzange.
- Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.

ZUBEHÖR VON KM 70/20 C 2SB 1.517-131.0

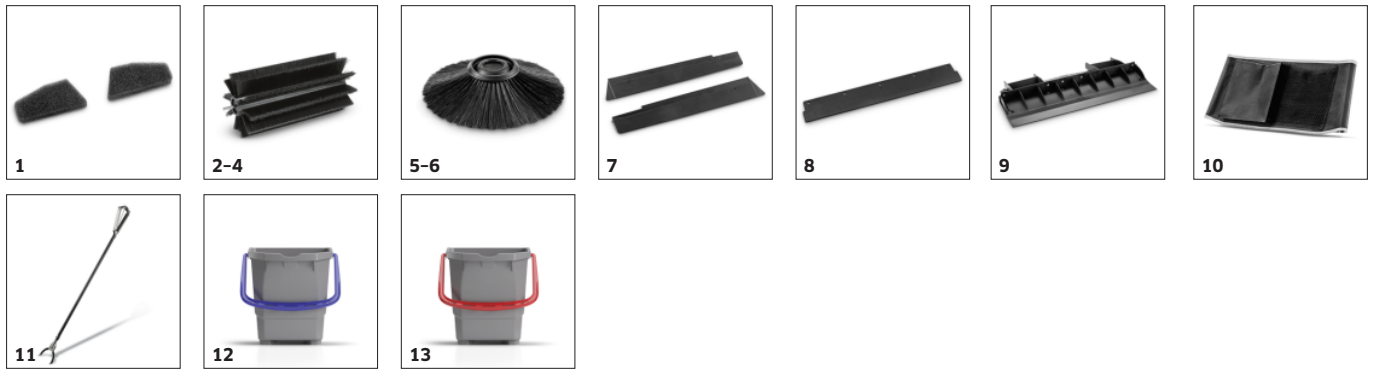

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Schaumstofffilter				
Filter-Set	1	2.644-435.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	6.907-783.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	3	6.903-999.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	4	6.907-023.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	5	2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	6	2.644-486.0	Der nässefeste Seitenbesen der KM 70/15 C Classic kehrt Feinstaub zuverlässig und ist für alle Innen- und Außenflächen geeignet.	□
SONSTIGES				
Dichtlippen-Set rechts/links	7	2.644-436.0		■
Dichtlippe vorne	8	5.030-124.0	Die vordere Kehrlippe der KM 70/20 C sorgt für reduzierte Staubentwicklung und führt das Kehrgut zusammen mit der hinteren Dichtlippe sicher in den Kehrbehälter.	■
Dichtlippe hinten	9	5.032-334.0	Die hintere Dichtlippe der KM 70/20 C minimiert Staubentwicklung und leitet das Kehrgut gemeinsam mit der vorderen Kehrlippe zuverlässig in den Behälter.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Homebase Zubehörtasche	10	5.032-196.0	In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungsequipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	□
ABS Grobschmutzzange	11	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	□
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Reinigung				
15 L grauer Eimer	12	9.212-250.0	Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff	□
	13	9.212-251.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.