

T 10/1 ADV HEPA

Robust, ultraleise und mit dem Fokus auf Hygiene: Der T 10/1 Adv HEPA besteht zu 45 % aus Rezyklat* und bietet neben der hohen Saugleistung einen effizienten HEPA-14-Filter und viel Zubehör.



Bestell-Nr. 1.527-307.0

- 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, ultraleise nur 52 dB(A), ergonomisches Design
- HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad), 12 m steckbares Netzkabel
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, HEPA-14-Filter, Fugendüse

Technische Daten

EAN-Code		4066529117830
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	585
Behälterinhalt	l	10
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	52
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10
Abmessungen (L × B × H)	mm	430 × 255 × 370

Ausstattung

Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil
Smartes Kabelaufrollsystem		■
Steckbares Netzkabel		Standard
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Länge Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Anzahl Filtertüten	Stück	1
Material Filtertüte		Vlies
Motorschutzfilter		■
HEPA-Filtertyp		HEPA 14-Filter
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.

* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör.



Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen.



Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.



Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)

- Perfekt für Daytime Cleaning.
- Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
- Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.


ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	■
HEPA Filter				
HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblaslufte: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	■
Stofffilterbeutel				
Stofffilterbeutel für Trockensauger	3	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	6	2.860-278.0	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	7	2.889-197.0	Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	8	2.889-196.0	Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.	□
Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	9	2.889-360.0	Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	10	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsterdüse, DN 35	11	6.905-998.3	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	■
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	12	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
Turbodüsen				
Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm	13	2.860-277.0	Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.	□
Turbo Polsterdüse DN35/32	14	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0

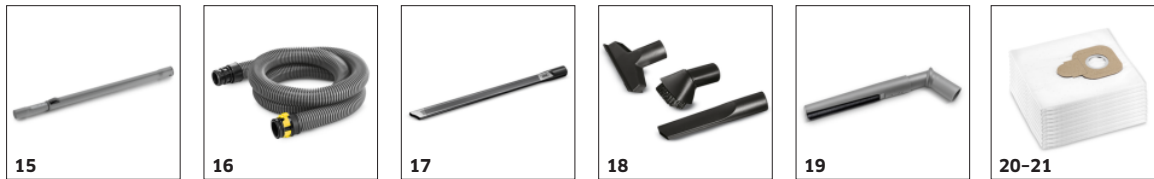

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	15	2.862-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	16	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
SAUGER				
Düsen				
Flexible Fugendüse	17	2.863-374.0	Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	□
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	18	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	19	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	□
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	□
Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.