

Datenblatt

Slimline Pro CHIP- LED-Strahler 50W, mit Bewegungsmelder, Art. 46420



- mit original OSRAM-CHIP-LED
- langlebige LEDs: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- extrem schmales Alu-Druckgussgehäuse mit Bewegungsmelder
- Erfassungsbereich 120°, ca. 8m, regelbar von 10 sec bis 8 min
- schwenk- und arretierbare Halterung
- Bewegungsmelder einstellbar 10s - 10min, 3 – 10000Lux, 4-10m
- 10 cm Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schnellanschlussadapter
- anschließbarer Leitungsquerschnitt 3x1,5mm²
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt

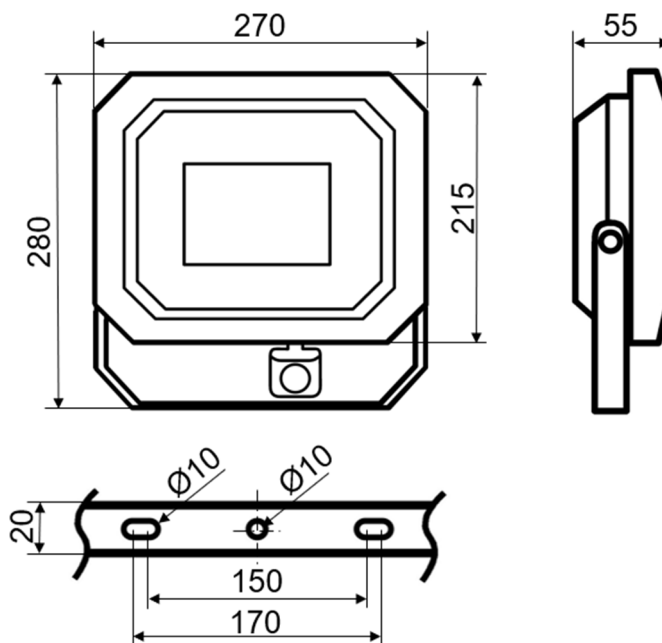


Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 50W

Lichtleistung: 6500Lm (130 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 270/280/55 mm

Verpackungsmaße B/H/T: 300/290/65 mm

Brutto-Gewicht: 2,1 kg

EAN: 4011160464201