

Datenblatt


Slimline Pro CHIP-LED-Strahler 50W Art. 46421



- mit original OSRAM-CHIP-LED
- langlebige LEDs: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- extrem schmales Alu-Druckgussgehäuse IP65
- mit Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser im Gehäuse
- schwenk- und arretierbare Halterung
- 2m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44 fremdkörper- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich

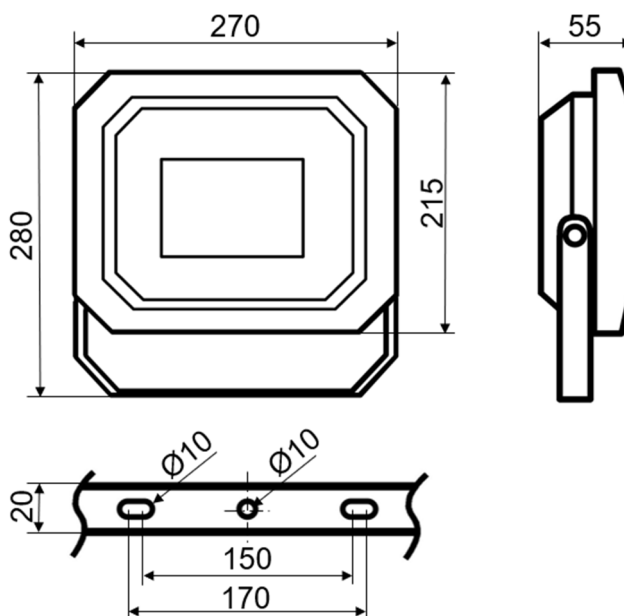

IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 50W

Lichtleistung: 6500Lm (130 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 270/280/55 mm

Verpackungsmaße B/H/T: 300/290/65 mm

Produktgewicht: 2,25 kg

EAN: 4011160464218