


Datenblatt

Optiline LED-Strahler mit Stativ 30W Art. 46690

- langlebige LEDs: Lebensdauer über 40.000 Stunden
- extrem schmales Kunststoffgehäuse mit Wärmeableitblech aus Aluminium
- Lichtscheibe satiniert
- schwenk- und arretierbare Halterung
- 2m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- auf klappbarem blauem Tragegestell
- LED-Platine ist austauschbar
- auf blauem Stativ, max. 1,20m höhe
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich

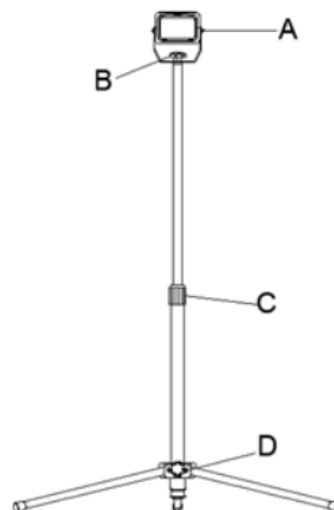

Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 30W

Lichtleistung: 3600Lm (120 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 155/163/53 mm Strahler

Produktgewicht: 2,05 kg

EAN: 4011160466908