

Datenblatt

Optiline LED-Mobiler-Strahler 30W, Art. 46680



- langlebige LEDs: Lebensdauer über 40.000 Stunden
- extrem schmales Kunststoffgehäuse mit Wärmeableitblech aus Aluminium
- Lichtscheibe satiniert
- schwenk- und arretierbare Halterung
- 2m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- auf klappbarem blauem Tragegestell
- LED-Platine ist austauschbar
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt

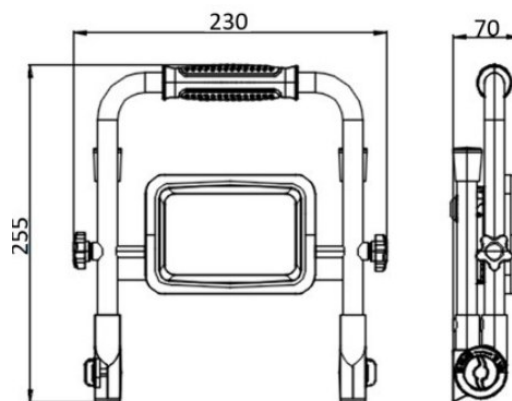


Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 30W

Lichtleistung: 3600Lm (120 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a : $CRI > 80$

Produktmaße B/H/T: 230/255/70 mm

Produktgewicht: 1,11 kg

EAN: 4011160466809