

Datenblatt

Optiline LED-Strahler 100W mit Bewegungsmelder, Art. 46672



- langlebige LEDs: Lebensdauer über 40.000 Stunden
- extrem schmales Kunststoffgehäuse mit Wärmeableitblech aus Aluminium
- mit Druckausgleichselement
- Lichtscheibe satiniert
- schwenk- und arretierbare Halterung
- Bewegungsmelder einstellbar 10s - 10min, 3 – 10000Lux, 4-10m
- 15 cm Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schnellanschlussadapter
- anschließbarer Leitungsquerschnitt 3G2,5
- LED-Platine ist austauschbar
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt

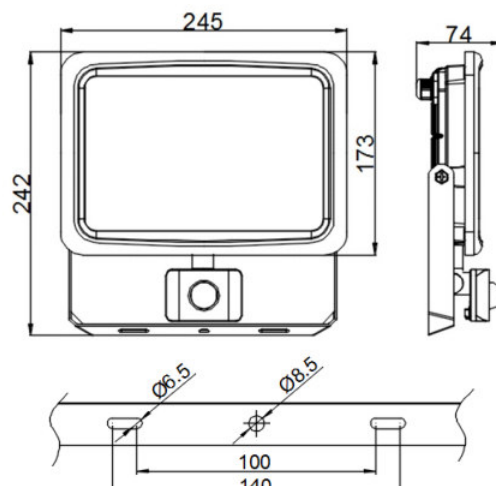


Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 100W

Lichtleistung: 12000Lm (120 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 245/242/74 mm

Produktgewicht: 1,28 kg

EAN: 4011160466724