

Datenblatt

Optiline LED-Strahler 100W Art. 46662



- langlebige LEDs: Lebensdauer über 40.000 Stunden
- extrem schmales Kunststoffgehäuse mit Wärmeableitblech aus Aluminium
- mit Druckausgleichselement
- Lichtscheibe satiniert
- schwenk- und arretierbare Halterung
- 15 cm Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schnellanschlussadapter
- anschließbarer Leitungsquerschnitt 3G2,5
- LED-Platine ist austauschbar
- Energieeffizienzklasse: E
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

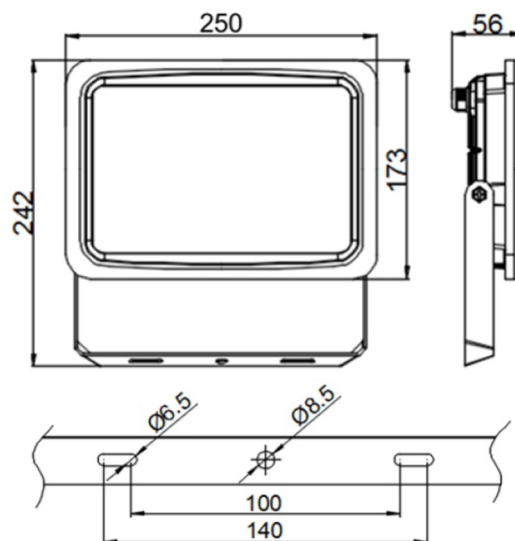


Abb. ähnlich



IP65



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 100W

Lichtleistung: 12000Lm (120 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 250/242/56 mm

Produktgewicht: 1,25 kg

EAN: 4011160466625