


PRODUKTDATENBLATT

PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Einbaurahmen für Panel-Leuchten

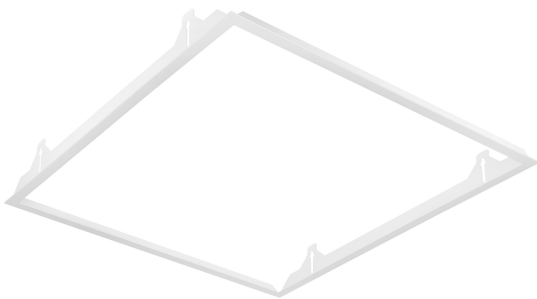

Produktvorteile

- Nahtloser Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 8 bis zu 30 mm Deckenstärke

Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	650 mm
Breite	650 mm
Höhe	76 mm
Produktgewicht	1500,00 g

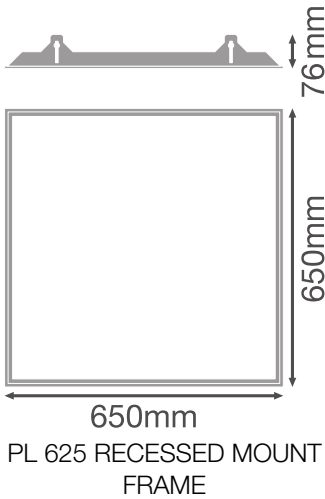

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003

Anwendung & Installation

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	RECESSED MOUNT FRAME 625 RECESSED MOUNT FRAME-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075402904	Faltschachtel 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm³
4058075402911	Versandschachtel 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.