


SAUTER AC 03R

Schraubspannklemme für Zugtests

KERN

Piktogramme

STANDARD

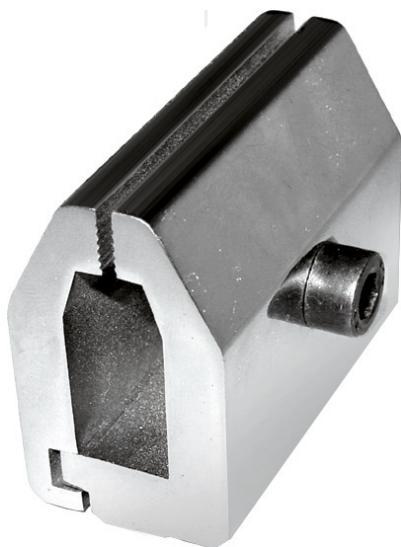

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Klemme
Produktgruppe	Schraubspannklemme

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	50×41×34 mm
Material	Stahl
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6
Maximale Klemmbreite	20 mm
Maximale Spannweite	4,5 mm
Zug-/Druckkraft [Max]	5 kN

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761122659
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration