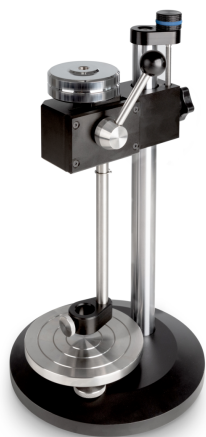


SAUTER TI-HEA

Prüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen Shore A und D

KERN

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761366176
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Manueller Shore-Prüfstand
Produktfamilie	TI-HE

Messsystem

Härteskalen	Shore A
Prüfkraft Härtemessung	10 N

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	200×200×390 mm
Prüftisch Durchmesser (Ø)	115 mm
Material	Stahl, lackiert
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Testobjekthöhe [Max]	50 mm
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max]	20 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Max]	40 °C
-----------------------	-------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×250×400 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	7 kg
Versandgewicht	6,3 kg