



NEW



Nadeldrucker KERN YKT-01

Hochwertiger Drucker mit großem LCD-Display
und zahlreichen Funktionen

Technische Daten

- Druckverfahren: 8 Druckmagnete mit Punktmatrix
- Geschwindigkeit: 1,7 Zeilen/s
- Zeichengröße (ASCII-Zeichen): B×H 1,7×2,6 mm
- Lebensdauer: 1 Million Zeilen
- Farbbandkassette: EPSON ERC-22 oder ERC-09B
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU, serienmäßig

Zubehör

- Farbband für Drucker (1 St.), KERN YKT-A03
- Druckerpapier (1 Rolle), KERN 911-013-002
- Druckerpapier (10 Rollen), KERN 911-013-010


Easy Touch

Tipp:

EasyTouch Individual Print

Das Druckerzeugnis (z. B. Etiketten) kann frei gestaltet werden. Die Größe des Druckbereichs sowie die Platzierung der Druckelemente können individuell angepasst werden. Die Barcode-Funktion ermöglicht den Druck jedes Elements als Barcode oder QR-Code.

Weitere Details, siehe *EasyTouch*

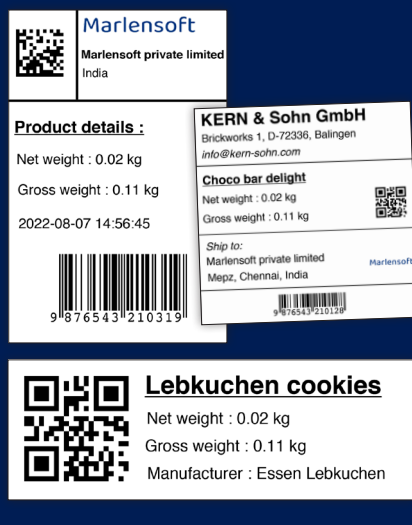

Beispiel Ausdrücke mit ET Individual Print

STANDARD



Hinweis für die Bestellung von Druckern:

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.