


KERN KDP 300-3

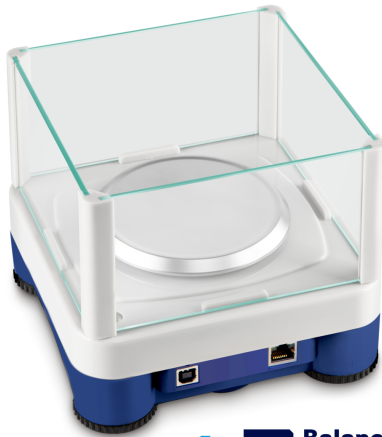

Universelle digitale Plattformen für flexibles Einbinden in Prozessketten



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Digitale Plattform
Produktfamilie	KDP

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	350 g
Ablesbarkeit [d]	1 mg
Reproduzierbarkeit	2 mg
Linearität	± 5 mg
Auflösung	350.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	350 g (F1)
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	5 mg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Max. Kriechen (15 Minuten)	10 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	20 mg
Voreingestellte Einheit	g

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	165×166×75 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	165×166×140 mm
Abmessungen rechteckiger Windschutz - Innen (B×T×H)	146×146×80 mm
Abmessungen rechteckiger Windschutz - Außen (B×T×H)	157×157×80 mm

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	0×0×0 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	105 mm
Abmessungen Wägefläche	105 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	165×165×73 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff, ableitfähig lackiert
Material Plattform	Kunststoff
Material Displaygehäuse	kein Display vorhanden
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	1,2 m
Auswertegerät Kabellänge	1,5 m
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Lastzelle	kein IP-Schutz
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
Tarierfunktion	manuell (einmalig und mehrmalig)

Schnittstelle

Schnittstellen	Ethernet (optional, factory) WLAN (optional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory) USB-Device
kompatibel mit EasyTouch	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5V, 1A
Strombuchse für Netzteil	USB B

KERN KDP 300-3



Universelle digitale Plattformen für flexibles Einbinden in Prozessketten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) 5 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 35 °C

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-127

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 250×525×165 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,2 kg

Bruttogewicht ca. 2,0 kg

Versandgewicht 4,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761251885

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

