




1 KERN KFA-V20 IP67 Wiegebalken

Merkmale


- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- Kabellänge zwischen Wiegebalken ca. 5 m
- KFA 600V20S: Als besonders kompakte Version verfügbar, z. B. zum Verwiegen von Tieren in Transportboxen oder Käfigen

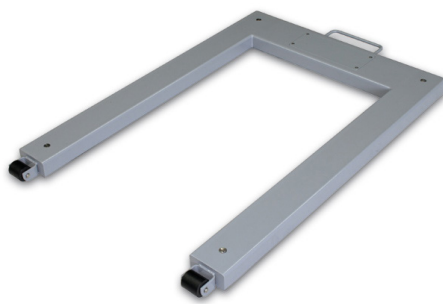

2 KERN KFU-V20/V30 IP67 U-Wägebrücke

Merkmale

- KERN KFU-V20: Lastbereich Stahl lackiert (V20), Edelstahl (V30) Höhe 90 mm (groß abgebildet)
- **A** KERN KFU-V30: Lastbereich Edelstahl
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

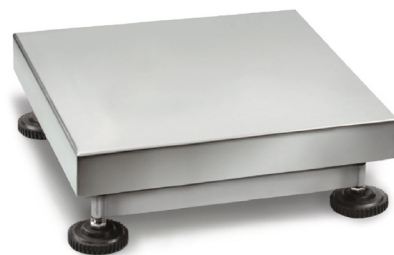


3 KERN KFP-V30 IP67 Plattform

Merkmale

- Plattform: komplett aus Edelstahl, **B** Unterbau Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

 Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kabellänge	Nettogewicht	Wägeplatte
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. m	ca. kg	B×T×H mm
KERN							
1 Wiegebalken KFA-V20 IP67							
KFA 600V20S	600	200	-	-	5	32	870×170×83
KFA 1500V20	1500	500	-	-	5	38	1270×170×83
KFA 3000V20	3000	1000	-	-	5	36	1270×170×83
KFA 3000V20L	3000	1000	-	-	5	55	2091×120×83
KFA 6000V20	6000	2000	-	-	5	80	1270×160×115
KFA 6000V20L	6000	2000	-	-	5	125	2091×160×115
2 U-Wägebrücke KFA-V20 IP67							
KFU 600V20M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V20M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
2 Edelstahl-U-Wägebrücke KFU-V30 IP67							
KFU 600V30M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V30M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
3 Edelstahl-Plattform KFP-V30 IP67							
KFP 15V30M	15	1	5	100	3	8	300×240×107
KFP 30V30SM	30	2	10	200	3	5,0	300×240×107
KFP 30V30M	30	2	10	200	3	8	400×300×111
KFP 60V30M	60	5	20	400	3	8	400×300×111
KFP 60V30LM	60	5	20	400	2,5	10	500×400×120
KFP 60V30XLM	60	5	20	400	2,5	22	650×500×139
KFP 150V30SM	150	10	50	1000	3	10	400×300×111
KFP 150V30M	150	10	50	1000	3	10	500×400×120
KFP 150V30LM	150	10	50	1000	2,5	22	650×500×139
KFP 300V30M	300	20	100	2000	3	22	650×500×139