

Schaltschrank Steckdosen


SERIE
7U



Schaltschränke
für elektrische
Verteilungen



Bedienfelder

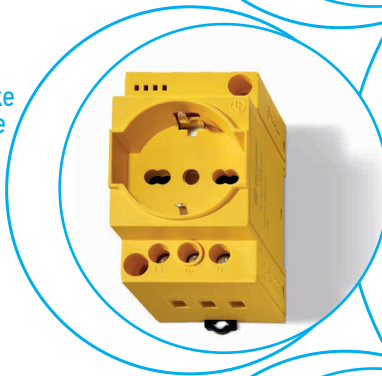

Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.00.8.230.00x0

- Farbe grau

Typ 7U.00.8.230.00x2

- Farbe gelb

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L
- Nennstrom 16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.00
Käfigklemmen



7U.00.8.230.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L
- Nennstrom 10/16 A

7U.00.8.230.00x2



- Farbe gelb RAL 1021 (Siehe Gefährdung durch elektrischen Schlag)
- Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L
- Nennstrom 10/16 A

Abmessungen siehe Seite 7

Elektrische Daten

Nennspannung (U_N) V AC (50/60 Hz)

250

250

Nennstrom (I_N) A

16

16

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss

Käfigklemmen

Umgebungstemperatur °C

-40...+70

-40...+70

Schutzklasse

II

II

Schutzart

IP 20

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.01.8.230.00x0

- Farbe grau

Typ 7U.01.8.230.00x2

- Farbe gelb

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für französische Steckertypen - Typ E
- Nennstrom 16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.01
Käfigklemmen



7U.01.8.230.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für französische Steckertypen - Typ E
- Nennstrom 16 A

7U.01.8.230.00x2



- Farbe gelb RAL 1021 (Siehe Gefährdung durch elektrischen Schlag)
- Steckdose für französische Steckertypen - Typ E
- Nennstrom 16 A

G

Abmessungen siehe Seite 7

Elektrische Daten

Nennspannung (U_N) V AC (50/60 Hz)

250

250

Nennstrom (I_N) A

16

16

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss

Käfigklemmen

Umgebungstemperatur °C

-40...+70

-40...+70

Schutzklasse

II

II

Schutzart

IP 20

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

CE UK
CA

Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.02.8.120.00x0

- Farbe grau

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für nordamerikanische Steckertypen - Typ B
- Nennstrom 15 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.02

Käfigklemmen



NEW 7U.02.8.120.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für nordamerikanische Steckertypen - Typ B
- Nennstrom 15 A

Abmessungen siehe Seite 7

Elektrische Daten		
Nennspannung (U _N)	V AC (50/60 Hz)	125
Nennstrom (I _N)	A	15
Allgemeine Daten		
Elektrischer Anschluss	Käfigklemmen	
Umgebungstemperatur	°C	-40...+70
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)	  	

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 7U, Schaltschrank-Steckdose, lichtgrau, 230 V AC, mit grüner LED-Anzeige.

7	U	.	0	0	.	8	.	2	3	0	.	A 0	B 0	C 1	D 0
----------	----------	---	----------	----------	---	----------	---	----------	----------	----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Serie _____

Typ _____

00 = Steckdose für Schuko +
italienische Steckertypen - Typ F und Typ L

01 = Steckdose für französische Steckertypen -
Typ E, 16 A

02 = Steckdose für nordamerikanische
Steckertypen - Typ B, 15 A

Spannungsart _____

8 = AC (50/60 Hz)

Betriebsspannung _____

120 = 125 V

230 = 250 V

C: LED _____

0 = ohne LED-Anzeige

1 = mit grüner LED-Anzeige

D: Farbe _____

0 = Farbe grau RAL 7035


2 = Farbe gelb RAL 1021

Weitere Daten


Anschlüsse		eindräftig	mehrdräftig
Max. Anschlussquerschnitt	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Min. Anschlussquerschnitt	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Abisolierlänge	mm	9	
 Drehmoment	Nm	0.5	

Anschlussbilder


Typ 7U.00

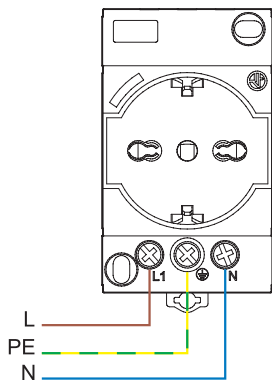

Typ 7U.01

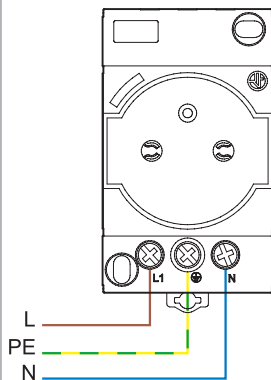

Typ 7U.02

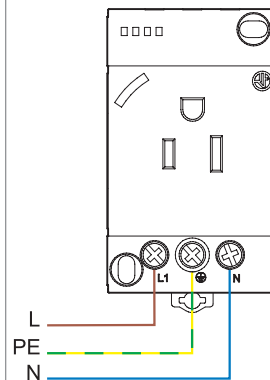

Gefährdung durch elektrischen Schlag


Sicherheitshinweis

In Anlagenteilen, bei denen nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Betriebsmittel unter Spannung stehen, müssen diese nach DIN VDE 0105-1 und IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Teil 1 sowie der Unfallverhütungs-Vorschrift VBG 4 gekennzeichnet werden.



Für diesen Einsatzfall ist eine Steckdose mit gelber Gehäusefarbe einzusetzen.

Abmessungen


Typ 7U.0x
Käfigklemmen

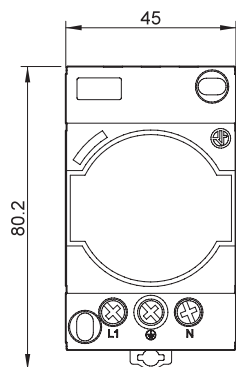

Typ 7U.02
Käfigklemmen

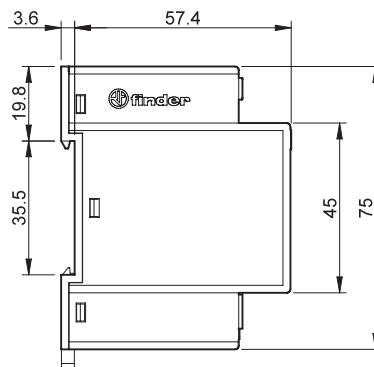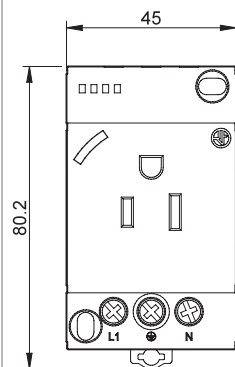

Zubehör

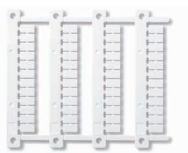

060.48

Bezeichnungsschild-Matte (CEMBRE-Thermotransferdrucker),
für Typ 7U.00, 7U.01 und 7U.02 Plastik, 48 Schilder, (6 x 12)mm

060.48

