


ANCONA MAXI E27 | DECKENLEUCHTE | GEBÜRSTETER STAHL

25316132

nordlux®

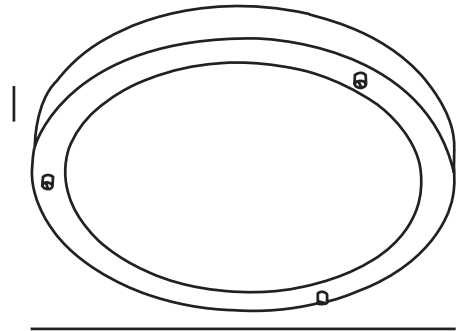

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP44/43
Maximale Lampenleistung (W):
LED 15
Klasse (Klasse 1, Klasse 2,
Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: E27
Parallelschaltung: False

Höhe (cm): 8
Breite (cm): 31.55
Schirmdurchmesser (cm): 31.5

EAN: 5701581277274
TUN: 1456141
Artikelnummer: 25316132

Stück pro Hauptkarton: 3
Verkaufsbox Höhe (cm): 34.5
Verkaufsbox Breite (cm): 34
Verkaufsbox Tiefe (cm): 12
Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0141
Produkt Nettogewicht (kg): 1.35

Hauptmaterial: Glas
Sekundärmaterial: Metall
Glasfarbe: Opal weiss
Farbe: Gebürsteter Stahl

• Minimalistisches und klassisches Design

Stilvolle Deckenleuchte mit weichen Linien, besonders gut für Feuchträume geeignet. Ancona bietet viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten und passt zu den meisten Räumen in Ihrem Zuhause. Die Leuchte eignet sich sowohl für die Aufhängung an der Wand als auch an der Decke.