


GLENDALE 60 | UNTERBAULEUCHE | WEISS

2410116101

nordlux®

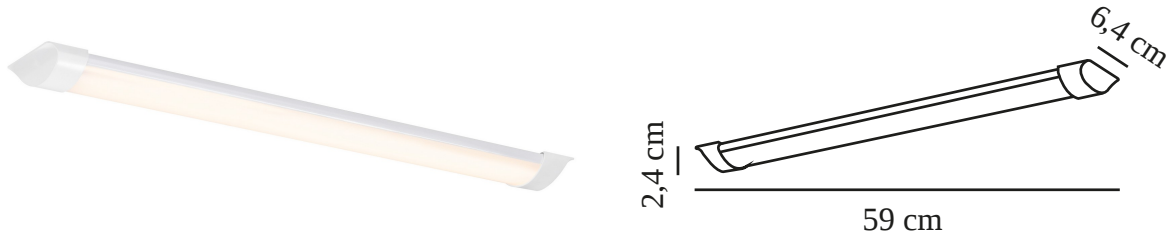

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle
Parallelschaltung: False

: IK03

Höhe (cm): 2.4
Breite (cm): 6.4
Länge (cm): 59

EAN: 5704924017889
TUN: 2367728
Artikelnummer: 2410116101
Stück pro Hauptkarton: 6

Hauptmaterial: Plastik
Farbe: Weiss

Verkaufsbox Höhe (cm): 60.3
Verkaufsbox Breite (cm): 6.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 2.8
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0011
Produkt Nettogewicht (kg): 0.136

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1160
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (Std.): 25000
Energieklasse: E
Tatsächliche Watt (W): 10.5

• **Ultradünnes Design** • **Lange LED-Lebensdauer (25.000 Stunden)**

Bei Glendale handelt es sich um eine universell einsetzbare Lichtleiste mit integrierter LED-Beleuchtung. Das schlanke Design sorgt für eine hervorragende Beleuchtung in Ihrer Garage, Werkstatt oder überall dort, wo Sie eine gute, praktische Beleuchtung benötigen.

 **ENERG**

Nordlux
2410116101

A

B

C

D

E

F

G

E

11
kWh/1000h



2019/2015