


SABONIS | AUFBAUSTRALER | WEISS

2410220101

nordlux®

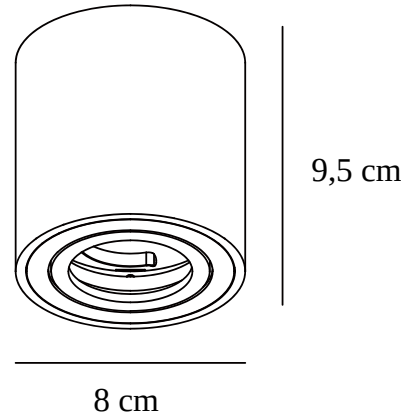

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Maximale Lampenleistung (W): 28
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: GU10
Parallelschaltung: False

Hauptmaterial: Aluminium
Sekundärmaterial: Aluminium
Farbe: Weiss

Höhe (cm): 9.5
Schirmdurchmesser (cm): 8
Außenbereich-Basisabmessungen (cm): 8
Länge (cm): 8
Neigungswinkel (°): 30

EAN: 5704924021817
TUN: 2387194
Artikelnummer: 2410220101

Stück pro Hauptkarton: 3
Verkaufsbox Höhe (cm): 10.5
Verkaufsbox Breite (cm): 8.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 8.5
Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0008
Produkt Nettogewicht (kg): 0.22

• Verstecktes Kippscharnier • Gerichtetes Licht

Bei Sabonis handelt es sich um ein Aubaudoornlight mit einem versteckten Kippscharnier, dank dem sich das Licht leicht in die gewünschte Richtung ausrichten lässt.