


SJAVER | WANDLEUCHTE | WEISS

2510451001

nordlux®

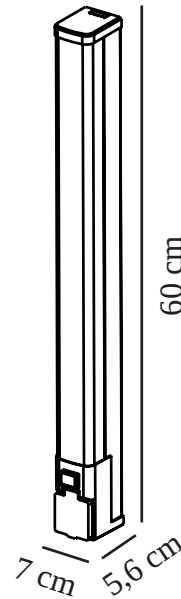

Spannung (V): 230 Volt
IP-Grad: IP44
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle
Schalterplatzierung: Auf der Leuchte

Hauptmaterial: Plastik
Sekundärmaterial: Aluminium
Kabel Farbe: Weiss
Kabel Länge (cm): 30
Oberflächenmaterial Kabel: Plastik
Ist das Kabel austauschbar?: False

Farbe: Weiss
: IK07

Höhe (cm): 7.5
Breite (cm): 5.7
Länge (cm): 66.5

EAN: 5704924023903
TUN: 2425127
Artikelnummer: 2510451001
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 67.5
Verkaufsbox Breite (cm): 8.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 6.3
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0036
Produkt Nettogewicht (kg): 0.7165

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1350
Farbtemperatur (K): 3000/4000
Ra-Wert : 90
Lebensdauer (Std.): 30000
Abstrahlwinkel (°) : 120
Candela (cd) (nur für Lampen mit gebündeltem Licht): 0
Energieklasse: F
Tatsächliche Watt (W): 15

- Moodmaker™-Dimmung (3000/4000 Kelvin) an der Leuchte • Gut für Badezimmer geeignet (IP44) • Lebensdauer von 30.000 Stunden
- Mit Steckdose an der Leuchte • Lange LED-Lebensdauer (30.000 Stunden)

Sjaver ist eine längliche LED-Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur, die durch Berührung der Schalterfunktion an der Leuchte angepasst werden kann. Die hohe Schutzart (IP44) macht diese Leuchte ideal für die Platzierung neben dem Badezimmerspiegel. Die eingebaute Steckdose in der Halterung erleichtert das Anschließen eines Rasierers, Föhns oder dergleichen.



Nordlux
2510451001

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

15
kWh/1000h



2019/2015