


EIK LINK 3-SPOT + 1M | SCHIENENSYSTEM | SCHWARZ

2510399903

nordlux®

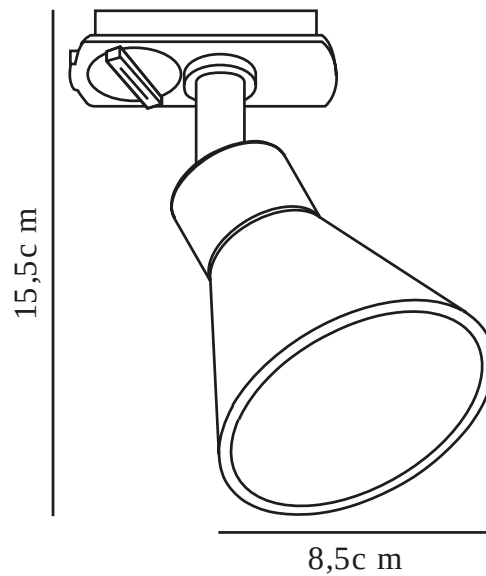

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Maximale Lampenleistung (W): 35
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: GU10
Parallelschaltung: False

Hauptmaterial: Aluminium
Sekundärmaterial: Metall
Farbe: Schwarz

Höhe (cm): 16
Breite (cm): 107
Schirmdurchmesser (cm): 8.5
Neigungswinkel (°): 90
Drehwinkel (°): 320

EAN: 5704924023293
TUN: 2427521
Artikelnummer: 2510399903
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 111.5
Verkaufsbox Breite (cm): 12.8
Verkaufsbox Tiefe (cm): 10.3
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0147
Produkt Nettogewicht (kg): 0.91

- Klassisches Design • Neigbarer und drehbarer Lampenkopf
- Enthält drei Spots und eine Nordlux Link-Schiene (1 Meter)

Mit seinem schlichten, modernen Stil lässt sich Eik in nahezu in jede Inneneinrichtung integrieren. Der Leuchtenkopf ist neig- und drehbar und ermöglicht auf diese Weise ein direkt ausgerichtetes Licht – perfekt, um ausgewählte Details in Ihrem Interieur ins rechte Licht zu rücken. Enthält drei Spots und eine Nordlux Link-Schiene (1 Meter).