


JEROME LINK 3-SPOT + 1M | SCHIENENSYSTEM | nordlux®

SCHWARZ

2510096003

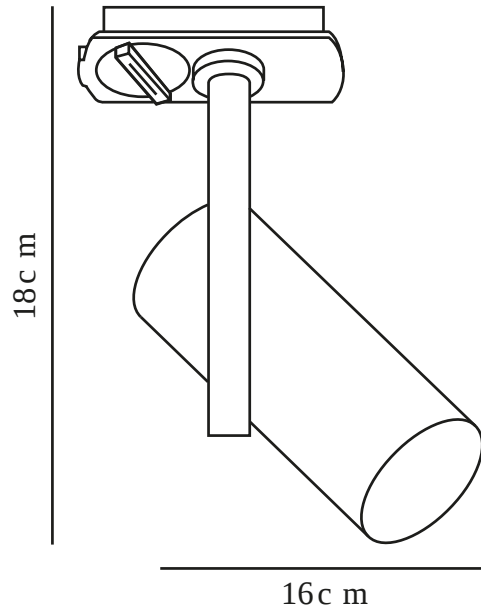

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Maximale Lampenleistung (W): 8
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: GU10
Parallelschaltung: False

Hauptmaterial: Aluminium
Sekundärmaterial: Metall
Farbe: Schwarz

Höhe (cm): 18.5
Schirmdurchmesser (cm): 5.5
Länge (cm): 107
Neigungswinkel (°): 90
Drehwinkel (°): 320

EAN: 5704924023279
TUN: 2427508
Artikelnummer: 2510096003
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 111.5
Verkaufsbox Breite (cm): 15.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 10.5
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0181
Produkt Nettogewicht (kg): 1.39

- Ein minimalistisches und modernes Design • Neigbarer und drehbarer Lampenkopf
- Enthält drei Spots und eine Nordlux Link-Schiene (1 Meter)

Bei Jerome handelt es sich um eine minimalistische und moderne Deckenleuchte, die perfekt in die Küche, den begehbaren Kleiderschrank oder auch den Flur passt. Der Lampenkopf ist neigbar und lässt sich in die von Ihnen gewünschte Richtung drehen – perfekt, um bestimmte Details in Ihrem Interieur ins rechte Licht zu rücken. Enthält drei Spots und eine Nordlux Link-Schiene (1 Meter).