


Kundenstopper FOLD OUTDOOR A1

Artikelnummer	506623	Verkaufseinheit Menge	1 Stück
Farbe	Silber	VE EAN	4005546745411
Verpackungseinheit	1 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	G
Basis EAN	4005546745411	Ursprungsland	CN

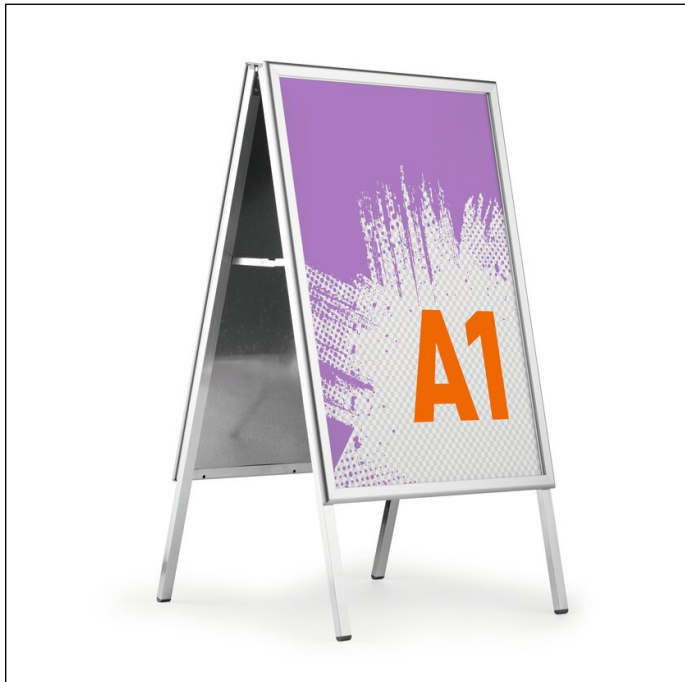

Produktbeschreibung

- Doppelseitiger Kundenstopper mit Aluminium-Klapprahmentechnik in silber eloxiert
- Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik
- Rahmenprofil 32 mm breit
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Innenliegende Gummidichtung verhindert das Eindringen von Wasser (Schutzart IPX4 nach DIN EN 60529)
- UV-stabilisierter PET-Antireflex-Posterschutzhülle verhindert das Ausbleichen der Poster durch die Sonne
- Der Kundenstopper verfügt über eine verzinkte, rostfreie Metallrückwand
- Außenmaße zusammengeklappt (B x H x T): 658 mm x 1171 x 81 mm
- Gewicht 4,4 Kg

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	658
Außenmaß Höhe (mm)	1141
Außenmaß Tiefe / Länge	620 mm
Füllmenge (für)	2 Blatt
Format / Format für	A1
Ausrichtung Format	Hoch
Marke	DURABLE

Kundenstopper FOLD OUTDOOR A1

Innenmaß Sichttafel Breite (mm)	593
Innenmaß Sichttafel Höhe (mm)	840
Höhenverstellbar	Nein
Einschuböffnung	4-seitig
Befestigungsart	Bodenständer