





Computer-Netzteil

Model: **AK-U4-500**



Produktcode	AK-U4-500
Produkttyp	Computer-Netzteil
Format	ATX 2.31
Serie	Ultimate
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	230 V
Stromannahme	< 5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Übereinstimmung mit 80 PLUS	Ja
80 PLUS-Zertifikat	Bronze
Stromstärke in der Leitung +3.3V	15 A
Stromstärke in der Leitung +5V	15 A
Belastung der Linie +3.3V und +5V	103 W
Stromstärke in der Leitung +12V	35 A
Belastung der Linie 12V	420 W
Maximale Kraft	500 W
Versorgender MPC-Stecker	24-pin
Versorgender ATX12V P4	Ohne
Weiblicher EPS12V 8-Pin-Stecker	1 Stück (4 + 4-Pin)
Versorgender PCI-E 6 Pin-Stecker	1 Stück
Versorgender PCI-E 6+2 Pin-Stecker	1 Stück
Versorgender PCI-E 8-Pin-Stecker	Ohne
Versorgender Molex-Stecker	2 Stücke
Versorgender mini-Molex-Stecker	1 Stück
Versorgender SATA-Stecker	6 Stücke
Modulare Stromversorgung	Nein
PFC-Filter	Aktiv
Mechanischer Ausschalter	Ja
Erdung	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	IEC C14
Lüftergröße	120 mm
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Automatisch
Kabellänge	45 - 75 cm

Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	IEC C13
Versorgungskabel im Set	Ja
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	140 x 150 x 85 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	222 x 155 x 95 mm
Nettogewicht	1.26 kg
Bruttogewicht	1.33 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
Zubehör Enthalten	Netzkabel
EAN-Code	5901720134585
Garantie	36 Monate

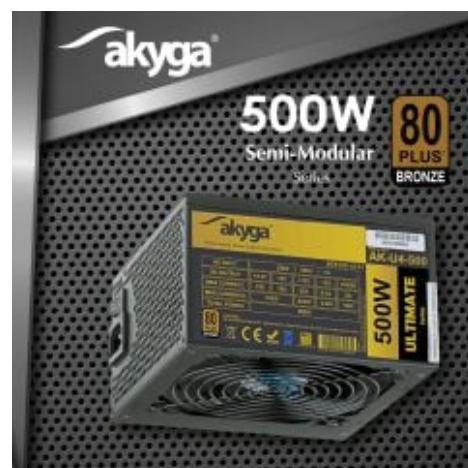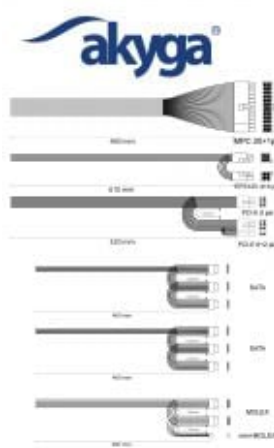


Bezeichnung

Das Netzteil Akyga® **AK-U4-500** aus der Serie Ultimate mit Kraft **500W**, übereinstimmend mit dem **ATX 2.31**-Standard. Dank fortgeschrittenen Parametern wird es sich in komplexen Konfigurationen bewähren. Es besitzt sechs **SATA**-Schnittstellen, zwei **MOLEX**-Schnittstelle, eine **PCI-E 6+2-Pin**-Schnittstelle, eine **mini-MOLEX**-Schnittstelle, eine **EPS12V 4+4-Pin**-Schnittstelle, eine **PCI-E 6-Pin**-Schnittstelle und universelle **24-pin**-Schnittstelle zu Hauptplatinen. Der eingebaute stille Ventilator mit Durchmesser von 12 cm mit chromiertem Grill sicher eine ausgiebige Kühlung. Das Netzteil besitzt einen manuellen Ausschalter, der einem Nutzer eine sichere Trennung eines Stromzuflusses ohne Notwendigkeit einer Trennung eines Versorgungskabels von einem Netz erlaubt. Hohe Leistung des Netzteils erlaubt effektive Versorgung, damals stabiles Funktionieren wirkt auf **Zuverlässigkeit der Arbeit von allen Bausteinen** ein.

Eine Reihe von Sicherungen (OVP, OCP, OPP, OTP und UVP) und ein **PFC-Filter** schützen und beugen Beschädigungen von Bausteinen des Computers vor und stabilisieren die Arbeit des Netzteils. Infolgedessen verläuft sie ohne nicht notwendige Störungen. Das Netzteil wird zusammen mit einem Versorgungskabel mit der Länge von **1 m** angeboten.

Ein Garantiegeber der hohen Leistung des Geräts ist die Übereinstimmung mit dem **80 PLUS®-Standard**, dank dem ein Nutzer Sicherheit hat, dass wenigstens 80% Energie, die durch das Netzteil übertragen wird, durch Bausteine des Computers empfangen ist.

Kabel-Karte

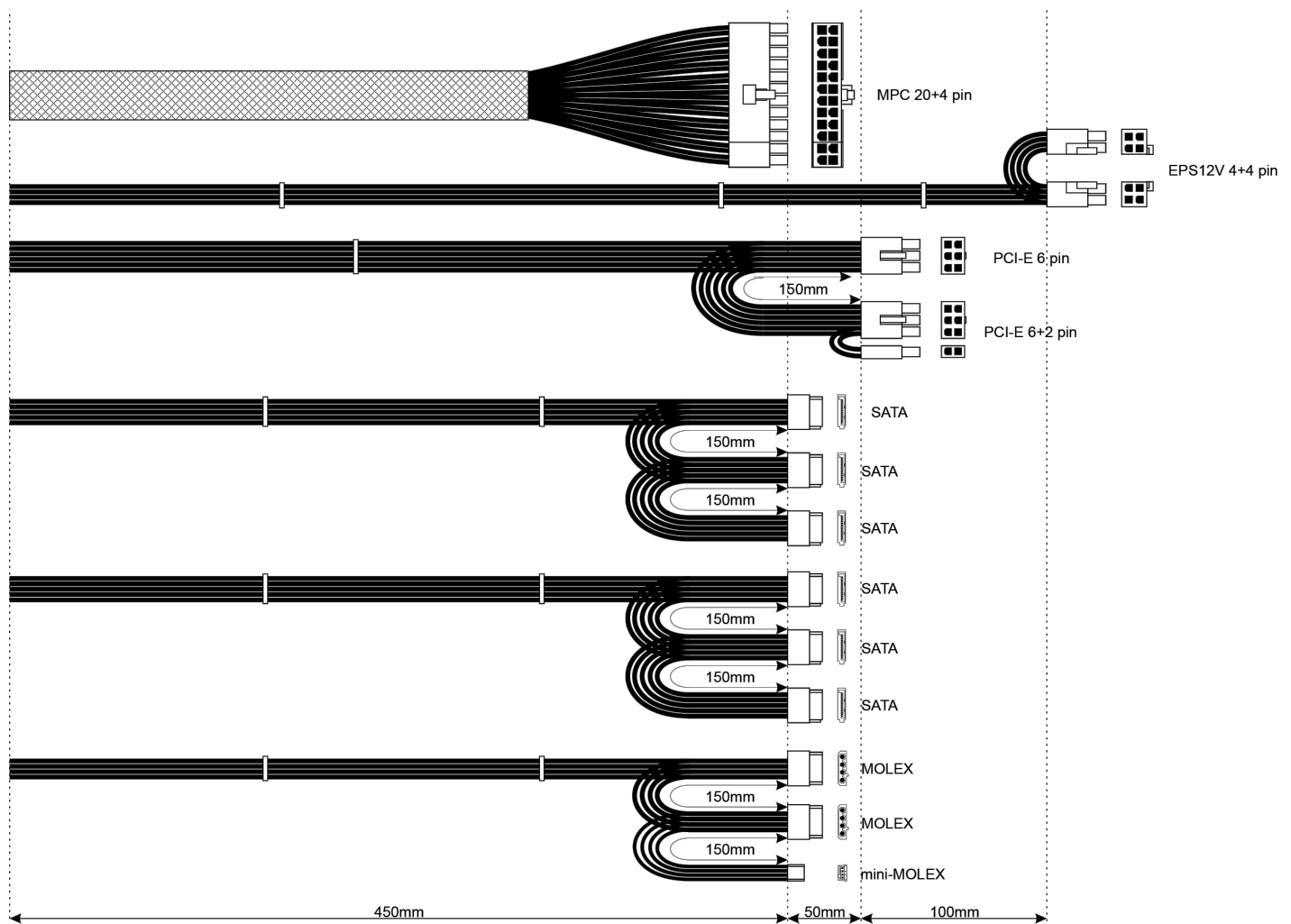

Typenschild



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model:

AK-U4-500

AC INPUT	115/230V / 60/50Hz				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	15A	15A	35A	0,3A	2A
MAX COMBINED	103W		420W	3,6W	10W
TOTAL POWER	500W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

















5 901720 134585

EB30R9
Made in China

500W

ULTIMATE
Series