



Lenovo ANC Headset 6550 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz

Marke : Lenovo

Artikel-Code: 4XD1S19777

Produktname : ANC Headset 6550

Lenovo ANC Headset 6550. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth.
Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter. Kopfhörfrequenz: 20 - 20000 Hz. Kabellose Reichweite: 30 m.
Kabellänge: 1,3 m. Gewicht: 165 g. Produktfarbe: Schwarz



Leistungen		Mikrofon	
Produkttyp *	Kopfhörer	Mikrofon Stummschaltung	✓
Tragestil *	Kopfband	Akku/Batterie	
Empfohlene Nutzung *	Büro/Callcenter	Akku-/Batteriekapazität	640 mAh
Headset-Typ *	Binaural	Kontinuierliche Audiowiedergabezeit	60 h
Produktfarbe *	Schwarz	Akku-/Batteriespannung	5 V
Operationsschlüssel	ANC control, Microsoft Teams button, Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautstärke -	Systemanforderung	
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Ja
Steuerung	Tasten	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Kabellänge	1,3 m	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Kabelfarbe	Schwarz	Betriebsbedingungen	
LED-Anzeigen	✓	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	2	Gewicht und Abmessungen	
Zertifizierung	CB, BQB, CE, TUV mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, SRRC, SIRIM, KC, IMDA, SDPPI, JRF	Gewicht	165 g
		Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	194 mm
Übertragungstechnik *	Kabellos	Verpackungstiefe	161 mm
USB Anschluss	✓	Verpackungshöhe	51 mm
USB-Anschlusstyp	USB Typ-C	Paketgewicht	365 g
Bluetooth	✓	Verpackungsart	Box
Bluetooth-Version	5.3	Lieferumfang	
Kabellose Reichweite	30 m	AC-Netzadapter *	✗
Kopfhörer		Receiver enthalten	✓
Position Kopfhörerlautsprecher *	Ohrauflegend	Kabelloser Receiver-Anschluss	USB Typ-A
Kopfhörfrequenz	20 - 20000 Hz	Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Impedanz	32 Ohm		


Kopfhörer		Lieferumfang	
Kopfhörer-Empfindlichkeit	115 dB	Beutel	✓
Treibereinheit	4 cm	Energie	
THD, totalklirren	2%	USB Typ-C Ladeport *	✓
Mikrofon		Lieferanteneigenschaften	
Mikrofon-Typ *	Boom/Integriertes Mikrofon	Ladezeit	120 min
Ausrichtung des integrierten Mikrofans	Unidirektionales/omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon	Zertifikate	
Mikrofonanzahl	2	Für Microsoft Teams zertifiziert	✓
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	✓		



0195892122241



195892122241

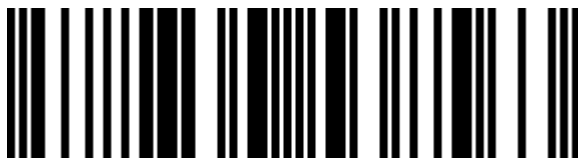

4582764538563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.