



Lenovo 6550 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz

Marke : Lenovo

Artikel-Code: 4XD1S19778

Produktname : 6550

Lenovo 6550. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth. Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter. Kopfhörerfrequenz: 20 - 20000 Hz. Kabellose Reichweite: 30 m. Kabellänge: 1,3 m. Gewicht: 165 g. Produktfarbe: Schwarz



Leistungen		Akku/Batterie	
Produkttyp *	Kopfhörer	Akku-/Batteriekapazität	640 mAh
Tragestil *	Kopfband	Kontinuierliche Audiowiedergabezeit	60 h
Empfohlene Nutzung *	Büro/Callcenter	Akku-/Batteriespannung	5 V
Headset-Typ *	Binaural	Systemanforderung	
Produktfarbe *	Schwarz	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Operationsschlüssel	ANC control, Microsoft Teams button, Stummschalten, Abspielen/Pause, Sprachassistent, Lautstärke +, Lautstärke -	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
		Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Steuerung	Tasten	Betriebsbedingungen	
Kabellänge	1,3 m	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Kabelfarbe	Schwarz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
LED-Anzeigen	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	2	Gewicht	165 g
Zertifizierung	CB, BQB, CE, TUV mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, SRRC, SIRIM, KC, IMDA, SDPPI, JRF	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	194 mm
Übertragungstechnik *	Kabellos	Verpackungstiefe	161 mm
USB Anschluss	✓	Verpackungshöhe	51 mm
USB-Anschlusstyp	USB Typ-C	Paketgewicht	365 g
Bluetooth	✓	Verpackungsart	Box
Bluetooth-Version	5.3	Lieferumfang	
Kabellose Reichweite	30 m	AC-Netzadapter *	✗
Kopfhörer		Receiver enthalten	✓
Position Kopfhörerlautsprecher *	Ohrauflegend	Kabelloser Receiver-Anschluss	USB Typ-A
Kopfhörerfrequenz	20 - 20000 Hz	Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Impedanz	32 Ohm	Beutel	✓


Kopfhörer		Energie	
Kopfhörer-Empfindlichkeit	115 dB	USB Typ-C Ladeport *	✓
Treibereinheit	4 cm	Lieferanteneigenschaften	
THD, totalklirren	2%	Ladezeit	120 min
Mikrofon		Zertifikate	
Mikrofon-Typ *	Boom/Integriertes Mikrofon	Für Microsoft Teams zertifiziert ✓	
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Unidirektionales/omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon		
Mikrofonanzahl	2		
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	✓		
Mikrofon Stummschaltung	✓		



0195892122227



195892122227

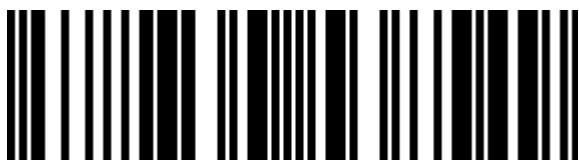

4582764538549

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.