

avidsen



SUPPORT
CALL



GUARANTEE

ÉLIA 2 FAMILIES FARBVIDEO-GEGENSPRECHANLAGE, KABELGEBUNDEN

Einfache Installation, für 2 Familien geeignet

Art.-Nr. 112303



Für alle Wohnumgebungen geeignet



Auf Langlebigkeit
ausgelegt



Ökologisches
Design

EMPFANGEN SIE IHRE GÄSTE BESONDERS BEQUEM

Die Avidsen Video-Gegensprechanlage **ÉLIA 2 Families** ermöglicht es zwei Haushalten, den Empfang von Besuchern einfach und sicher zu verwalten. Der 7-Zoll-Bildschirm und die Aluminium-Türsprechanlage bieten beiden Familien die Möglichkeit, ihre Besucher in Echtzeit zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Sie verfügt über eine doppelte Bedienfunktion für Türschloss oder Tor sowie Nachtsicht und bietet damit alle Funktionen einer modernen Video-Türsprechanlage. Die Video-Gegensprechanlage **ÉLIA 2 Families** passt sich dank einer Reichweite von 100 Metern zwischen dem Haus und der Türsprechanlage an alle Wohnumgebungen an. Ein zusätzlicher Bildschirm (Art.-Nr. 112304, nicht im Lieferumfang enthalten) ist optional erhältlich und ermöglicht es jeder Familie, den Zugang zu ihrem Haus zu verwalten.



 
Ökologisches
Design



Witterungs-
beständig und
stoßfest



2-Draht-
Technik



Reichweite



Door Check



Nacht-
sicht



Größe
des Bildschirms



Touch-
Tasten



POLARITY
PROTECT



Anzahl
der Klingeltöne



Design
Made in France

PRODUKTVORTEILE

Für alle Wohnumgebungen und zwei Familien geeignet

- Zwei Ruftasten befinden sich auf der straßenseitigen Türsprechanlage
- Installation bis zu 100 Meter zwischen Ihrer straßenseitigen Türsprechanlage und dem Monitor möglich
- Steuert den Türöffner und den Torantrieb
- Funktioniert für zwei Familien mit einem zusätzlichen Bildschirm (Art.-Nr. 112304 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einfache und schnelle Installation, 2-Draht-Technik
- Polarity Protect-Funktion zur Vermeidung falscher Anschlüsse

Bedienkomfort

- Nachtsicht durch IR-LEDs
- Hintergrundbeleuchtung des Namensschilds
- Door Check: Ermöglicht es Ihnen, die Vorderseite Ihres Hauses diskret zu beobachten, auch wenn niemand klingelt
- 7-Zoll-Bildschirm mit Touch-Tasten
- Auswahl zwischen 6 Klingeltönen

Auf Langlebigkeit ausgelegt

- IP44- und IK08-zertifiziert, die Türsprechanlage ist witterungsbeständig und stoßfest
- 3 Jahre Garantie

MIT FOKUS AUF ÖKOLOGISCHES DESIGN

Ihr umweltgerechter Ansatz macht die Video-Gegensprechanlage ÉLIA 2 Families einzigartig. Sie wurde nach ökologischen Gesichtspunkten entwickelt, mit einem Bildschirm, der zu 70% aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurde, und einer straßenseitigen Türsprechanlage aus gebürstetem Aluminium, das zu 100% aus recyceltem Material besteht und nicht lackiert wurde, um den Einsatz von Chemikalien zu begrenzen.



RECYCLED
ALUMINIUM
100 %



RECYCLED
PLASTIC
70 %


TECHNISCHE MERKMALE

Verkabelung	2-Draht-Technik
Maximaler Abstand	100 m
Steuerung	Türöffner UND Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 800 x 480 px Montage: Wandmontage
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 420TVL Blickwinkel: H110°/V65° Objektiv: Verstellbar Nachtsicht: Unsichtbare IR-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,1 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen max. 12 V/2 A Montage: Aufputzmontage
Einstellungen	Helligkeit, Kontrast und Klingel-Lautstärke
Ausführung	Monitor: weißer Kunststoff zu 70 % recycelt Türsprechanlage: zu 100 % recyceltes Aluminium
Elektrische Eigenschaften	15 Vdc/1,5 A
Elektrischer Anschluss	Steckernetzteil
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen, IP44 und IK08
Merkmale Einzelprodukt	Abmessungen Monitor: 124 (H) x 218 (B) x 19 (T) mm Abmessungen straßenseitige Türsprechanlage: 155,7 (H) x 76,7 (B) x 41,7 (T) mm




INHALT DES SETS

- 1 7-Zoll-Farbmonitor
- 1 Türsprechanlage
- 1 Netzversorgung
- 1 Wandhalterung für den Monitor
- Befestigungsschrauben
- 1 Schnellstartanleitung

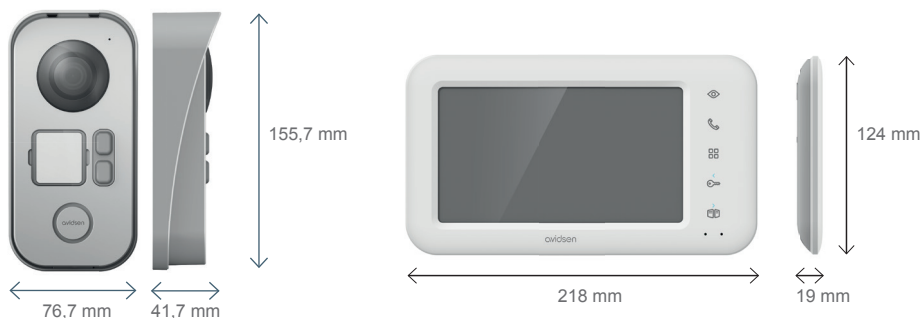

SCHALTPLAN

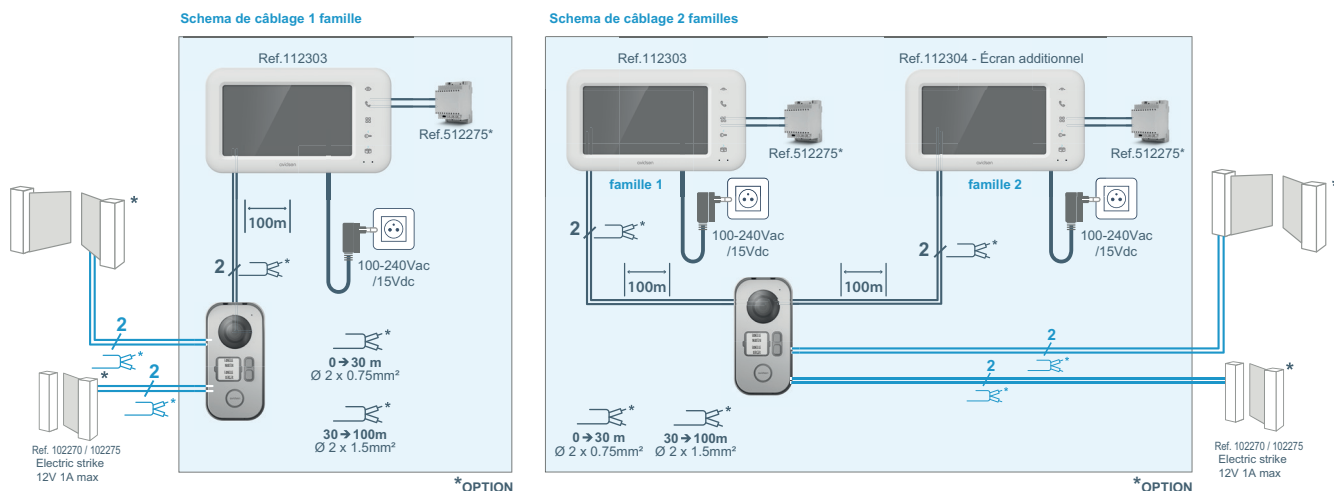

avidsen

Art.-Nr. 112303



334511123031