

avidsen

3
YEARS

GUARANTEE



SUPPORT
CALL

HomeCam DUAL PTZ WLAN-IP-KAMERA 2K

Die Außenkamera mit 2 Objektiven für
maximale Überwachung

Ref. 127156



NACHTSICHT



MOTORISIERT



BEWEGUNGSERKENNUNG
MIT AUTOTRACKING



EINGEBAUTE
SIRENE 80 DB



BELEUCHTUNG
150 LUMEN



FÜR DEN
AUSSENBEREICH
(IP44)



360°-PATROUILLE



HOCHAUFLÖSENDE BILDQUALITÄT FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG IHRES GRUNDSTÜCKS.

Die vernetzte **HomeCam DUAL PTZ** ist eine einfach zu installierende und unauffällige Kamera, mit der Sie Ihr Zuhause sicher im Auge behalten können, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Jedes Mal, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt und automatisch verfolgt, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Mit dem Doppelobjektiv (ein Festobjektiv, ein motorisiertes Objektiv) überwachen Sie zwei unterschiedliche Bereiche um Ihr Haus herum. Damit bietet die Überwachung maximalen Schutz.

IP44-Zertifizierung, Nachtsicht mit Infrarot-LEDs, 2K-Auflösung: Das Bild, das Sie sehen, ist immer gestochen scharf und flüssig. Egal, wo Sie sich gerade befinden: Über Ihr Smartphone (iOS, Android) können Sie das Video aus der Ferne abspielen, ein Livebild aufnehmen oder eine Videoaufzeichnung starten. Um einen Eindringling abzuschrecken, lösen Sie die Sirene über Ihr Smartphone aus.



Bewegungserkennung mit Autotracking

Mithilfe der Bewegungserkennung können Sie eine Person verfolgen und werden bei unbefugtem Eindringen per Push-Benachrichtigung gewarnt.



Doppelobjektiv

Vorhandensein eines Festobjektivs und eines und eines motorisierten Objektivs, um zwei verschiedene Bereiche gleichzeitig zu überwachen.



Nachtsicht

Die Kamera ist mit Infrarot-LEDs für Nachtsicht ausgestattet.



2K

Ultrahochauflösende Bildqualität.



IP44

Witterungsbeständig und für eine Nutzung im Außenbereich vorgesehen.



360°-Patrouille

Die Kamera scannt mehrere Zonen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.



\ DIE PRODUKTVORTEILE

- Doppelobjektiv: Dank einer Linse mit fester Brennweite und einer motorisierten Linse können Sie zwei verschiedene zu überwachende Bereiche auswählen. Dadurch wird die Überwachung verstärkt. Wählen Sie das motorisierte Objektiv, um einen auf einen großen und weiten Bereich zu überwachen, und richten Sie das Festobjektiv auf einem kleineren Bereich aus (Eingangstür).
- Hohe Bildqualität: **Bilder in ultrahoher 2K-Bildauflösung**
- Gute Sicht bei allen Lichtverhältnissen **Nachtsichtfunktion** mit 4 Infrarot-LEDs und 10 m Reichweite
- Ruckelfreie und gestochen scharfe Bilder auch bei schlechtem Wetter oder hohem Staubaufkommen: IP44-zertifizierte Kamera
- Hohe Lichtleistung: 150 Lumen (70 lm für den motorisierten Teil und 80 lm für den feststehenden Teil)
- Eingebaute Sirene mit **80 Dezibel** (Lautstärke einer Hupe): wirkt abschreckend und kann aus der Ferne ausgelöst werden
- Motor für großen Betrachtungswinkel: 90° vertikal, 355° horizontal

\ ÜBERWACHEN SIE IHR ZUHAUSE UND SCHÜTZEN SIE IHRE FAMILIE

Ihre Kamera verfügt über eine ultrahochauflösende 2K-Bildgebung und ein 2-Wege-Audiosystem (Mikrofon + Lautsprecher). Wenn während der Überwachung durch die Kamera eine Bewegung erkannt wird, wird eine **Benachrichtigung** an Ihr Smartphone gesendet. Ihre Kamera zeichnet ein Video auf einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) auf, das Sie sich aus der Ferne ansehen können. Bei Bedarf – etwa um einen Eindringling abzuschrecken – können Sie auch die 80 Dezibel laute Sirene aktivieren.

\ HERVORRAGENDE SICHT BEI ALLEN LICHTVERHÄLTNISSEN


Dank ultrahochauflösender 2K-Bildqualität, Nachtsichtfunktion und IP44-Zertifizierung zum Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen liefert die **HomeCam DUAL PTZ** bei allen Lichtverhältnissen ein gestochen scharfes und flüssiges Bild. So können Sie die Überwachung der Außenbereiche Ihres Hauses ganz einfach über Ihr Smartphone steuern.

\ MODUS 360°-PATROUILLE

Ihre **HomeCam DUAL PTZ**-Kamera ermöglicht es Ihnen, Ihre Außenbereiche abschnittsweise anzuzeigen.

Dank des motorisierten Teils kann die Kamera mehrere Zonen absuchen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Diese Zonen können über die App festgelegt werden, um maximale Kontrolle und optimale Sicherheit für Ihr Zuhause zu gewährleisten.

Die Kamera ist außerdem ein Teil des **AvidsenHome**-Smarthome-Sortiments, sodass Sie Ablaufszenarien erstellen können, die es Ihnen aus der Hand nehmen, sich um Ihre Produkte zu kümmern. Wenn Sie ein Alarmsystem oder ein Thermostat von AvidsenHome verwenden, können Sie ganz einfach die Bewegungserfassung der Kamera oder den Privatmodus entsprechend Ihrer Anwesenheit aktivieren. Dann müssen Sie sich um nichts mehr zu kümmern!

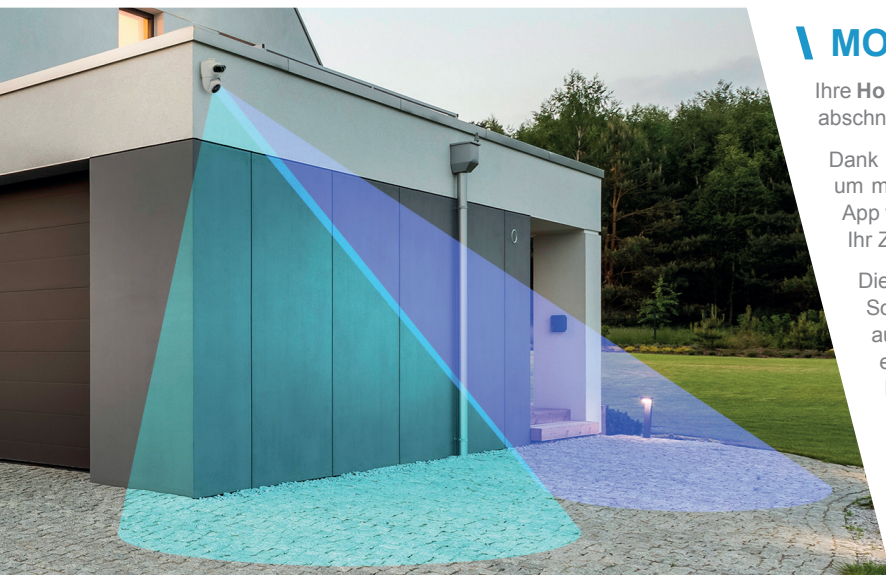



TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2K
Technische Merkmale	Stromversorgung: 12 V/1 A Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: WLAN b/g/n 2,4 GHz Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2 Bildwinkel: 90° vertikal, 355° horizontal
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja
Sensor und Linse	1/4" CMOS
Verschlusszeit und Komprimierung	1/25 – 1/100.000 pro Sekunde - H264
Speicherung	Ja, auf MicroSD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch	10,8 W max DC 12 V, 0,9 A
Betriebstemperatur	-20°C +55°C
Maße und Gewicht	132 mm x 115 mm x 88 mm - 343 g

INHALT DES SETS

- Eine WLAN-IP-Kamera
- Beutel mit Schrauben
- Netzadapter

Funktioniert mit der App



AVIDSEN HOME



Funktioniert mit den Sprachassistenten



fonctionne avec l'Assistant Google



Option :
max.128 GB

