

avidsen

2
YEARS

GUARANTEE



SUPPORT
CALL

Sona-T Plug-in Kinetic

TÜRKLINGEL, DRAHTLOS, OHNE BATTERIEN FÜR DIE STECKDOSE

150 m Reichweite im freien Feld, Lichtsignalfunktion

Ref. 102518

Textil-
bezug



Direkter Anschluss
an eine **herkömmliche**
Steckdose (230 V)



DRAHT-
LOS



REICHWEITE
150 M



36
KLINGELTÖNE



EINSTELLBARE
LAUTSTÄRKE



MIT
LICHTSIGNAL



TÜRKLINGEL
FÜR DIE
STECKDOSE



OHNE
BATTERIEN

BEGRÜßEN SIE IHRE GÄSTE GANZ UNKOMPLIZIERT.

Die Türklingel **Sona-T Plug-in Kinetic** ist intuitiv bedienbar, hat eine Reichweite von 150 m im freien Feld und wird einfach in die Steckdose gesteckt. Mit 36 frei wählbaren Klingeltönen können Sie die Melodie der Türklingel nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Der Halo-Lichtring rund um die Türklingel zeigt Ihnen auch optisch an, dass jemand an Ihrer Tür klingelt. Dank der kinetischen Technologie benötigen Sie für den Betrieb der Türklingel keine Batterien und müssen keine Drähte ziehen!



Drahtlos



150 m Reichweite
im freien Feld



36 Klingeltöne
zur Auswahl



Einstellbare
Lautstärke
des Klingeltons



Mit
Lichtsignal-
funktion



Die Türklingel
wird
in eine
230-Volt-Steckdose
gesteckt



Die
Klingeltaste
wird ohne
Batterien
betrieben

DIE PRODUKTVORTEILE


- Einfache Installation: Die Türklingel wird einfach in eine Steckdose gesteckt. Der Klingeltaster wird am Außenpfosten Ihres Grundstücks montiert. Die Entfernung zwischen Türklingel und Klingeltaster kann im freien Feld bis zu 150 Meter betragen.
- Gestalten Sie Ihren Klingelton ganz individuell: Wählen Sie Ihre Lieblingsmelodie aus einer großen Auswahl von 36 Klingeltönen und regeln Sie die Lautstärke in 5 Stufen.
- Wählen Sie das für Sie passende Klingelsignal: akustisch, optisch mit blauem LED-Blitz oder beides kombiniert.
- Integrierter LED-Blitz.

DRAHTLOSER UND BATTERIELOSER KLINGELTASTER: KINETISCHE TECHNOLOGIE

Die beim Drücken des Tasters erzeugte mechanische Energie wird in ausreichend elektrische Energie umgewandelt, um ein Funksignal an die Türklingel zu senden und somit den Klingelton auszulösen.

Dank der kinetischen Technologie benötigt der Klingeltaster keine Batterie, sondern wird durch die mechanische Energie des Tastendrucks betrieben. Die energiesparende Funktionsweise des Klingeltasters reduziert die Umweltbelastung auf ein Mindestmaß.

Der Klingeltaster ist regenfest (IP44).

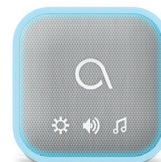

TECHNISCHE MERKMALE

Maximaler Abstand	150 m im freien Feld – Frequenz 433 MHz
Klingelton	36 Klingeltöne
Stromversorgung	Türgong: zum Einstecken in eine 230-Volt-Steckdose Klingeltaster: Kinetische Energie – ohne Batterie
Lichtsignal	Ja
Einstellung der Lautstärke	Ja (80 dB max.)
Befestigung	Türgong zum Einstecken in eine 230-Volt-Steckdose – Taster zum Anschrauben
Farben und Material	Türklingel: Weißer Kunststoff aus 50 % Recyclingmaterial Taster: Weißer Kunststoff aus 50 % Recyclingmaterial
Betriebstemperatur	-40 °C/+60 °C
Merkmale Einzelprodukt	Abmessungen Türklingel: 71 (H) x 71 (B) x 70 (T) mm Abmessungen Taster: 90,3 (H) x 41,1 (B) x 31,7 (T) mm
Norm und Zertifizierung	CE (EMC, RED), RoHS

INHALT DES SETS

- 1 Türgong zum Einstecken in eine 230-Volt-Steckdose
- 1 Klingeltaster

REICHWEITE DER KLINGEL IM VERHÄLTNISS

