

avidsen



TELEFON-
HOTLINE



GARANTIE

HomeFlow OT

SMARTER KABELGEBUNDENER WLAN-THERMOSTAT MIT OPENTHERM-KOMMUNIKATION

Für OpenTherm-Kessel

Ref. 127066



WOCHENPRO-
GRAMMIERUNG



PRÄZISE
REGELUNG



EINFACHE
INSTALLATION



30m
DRAHTLOSE
REICHWEITE



ENERGIEEIN-
SPARUNG

STEUERN SIE IHREN HEIZKESSEL, WO AUCH IMMER SIE GERADE SIND

Dieser vernetzte, kabelgebundene WLAN-Thermostat für OpenTherm-Kessel ist Ihr bester Verbündeter, wenn es darum geht, mehr Komfort und Einsparungen zu erzielen. Er lässt sich einfach über die Avidsen-Home-App programmieren und mit Google und Alexa steuern. Er ist Teil des Avidsen-Home-Sortiments. Sie haben daher die Möglichkeit, Ihre Heizungsanlage um weitere Zubehörelemente, wie Präsenzmelder, Fensteröffnungsmelder und intelligente Thermostatventile zu ergänzen.





PRODUKTVORTEILE

Komfort

- Regler für OpenTherm-Kessel, Kessel mit potentialfreiem Kontakt und nicht reversible WP
- Wochenprogrammierung
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Temperaturanzeige
- Sie steuern Ihre Heizung jederzeit und überall bequem per App

Einfach zu installieren

- Geeignet für Alt- und Neubauten
- Kinderleichtes Pairing über App

Sparen Sie Geld

- Intuitive Programmierung per App
- Präzision: Die elektronische Temperaturregelung mit einer Genauigkeit von 0,5 °C bietet höchsten Komfort
- Die Temperatur im Haus bleibt stabil
- Durch präzise Steuerung und Zeitprogrammierung sparen Sie Kosten und minimieren Energieverluste



	Einfache Installation	Komfort	Ersparnis
Ohne Thermostat	***	*	*
Standard- Thermostat	**	***	**
Thermostat intelligent vernetzt	**	***	***

Funktioniert
mit der App
KOSTENLOS



avidsen
Home




Funktioniert
mit den Sprachassistenten



OpenTherm®


INHALT DES SETS

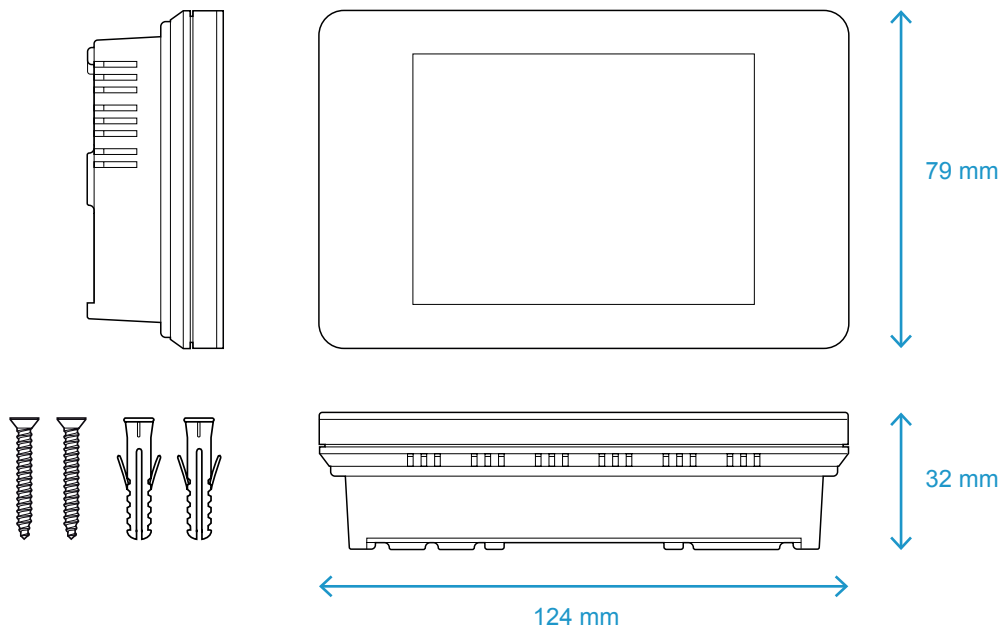


TECHNISCHE MERKMALE

Funkprotokoll	WLAN 2,4 GHz (802.11 b/g/n) / Bluetooth 2,4 Ghz
Reichweite im freien Feld RF und WLAN	30 m
Gebrauch	Innenbereich
Betriebstemperatur	0 °C / +40 °C
Lagerungstemperatur	0 °C / +50 °C
Stromversorgung	230 V AC
Maße und Gewicht	79 mm x 124 mm x 32 mm
Max. Leistungsaufnahme	1380 W


Schaltbild des OpenTherm-Kessels

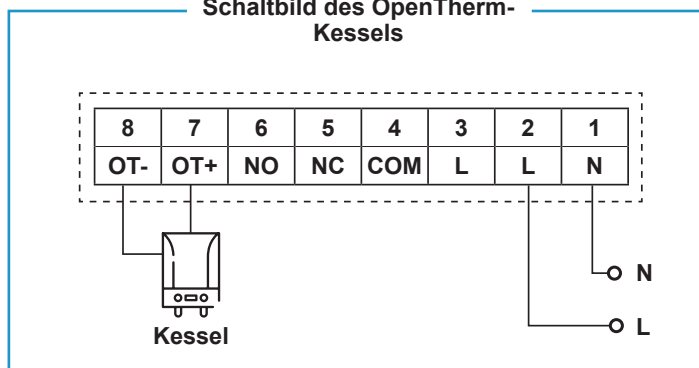

Schaltbild des Kessels

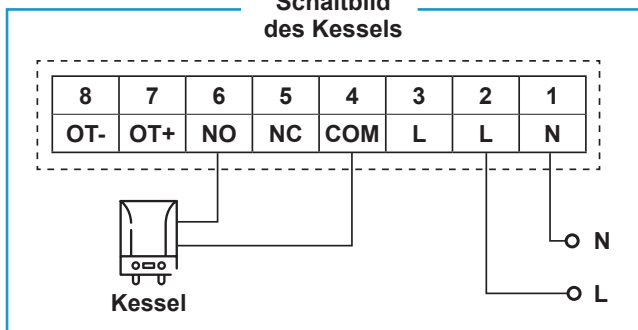

Anschlussschema Expansionsventil/elektrischer Stellantrieb

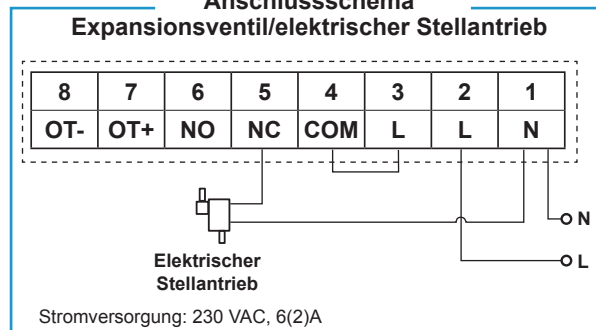

avidsen

Ref. 127066

