

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT56053

LED Dimmer

MEGATRON LED Dimmer 0-300W-1,3A

EAN-Code: 4020856560530



Eingangsspannung

Nennspannung..... 220-250 V

Frequenz (Hz)..... 50 Hz

Nennstrom (A) 1,3 A

Produktabmessungen und Gewicht

Länge 86 mm

Breite 86 mm

Höhe 57 mm

Gewicht..... N/A

Hinweise und Empfehlungen


Empfehlung für die Entsorgung

<http://www.idv-licht.de>

Hinweise zum Dimmen von 12V Lampen	- Wir empfehlen die Verwendung von elektronischen LED-Trafos der neuesten Generation. - Beachten Sie die Hinweise des Trafosherstellers. Um die maximale Last zu berechnen, berücksichtigen Sie die VA-Werte der Transformatoren, nicht die Wattzahl der Leuchtmittel.
Nicht geeignet für	- Nicht für konventionelle gewickelte Transformatoren (Ringkerntransformatoren). - Nicht für Elektromotoren (z.B. Ventilatoren). - Nicht für nicht-dimmbare LED-Lampen und Leuchtstofflampen.
Schalterserien-Kompatibilität	Geeignet zur Verwendung mit Schalterabdeckungen von Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Kopp und weiteren Fabrikaten (ohne Gewähr).

Zubehör

Inklusive 6mm Adapteraufsatz

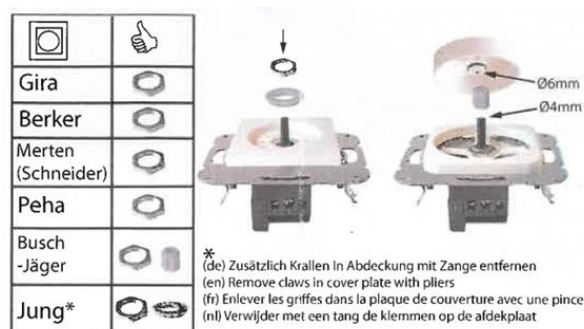

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 05. September 2024, 12:00

www.idv-licht.de

© September 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
 Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 1