




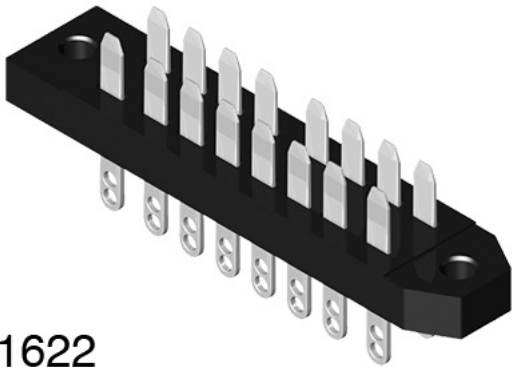

DIN 41622

Polzahl	30
Buchse / Stift	Stift
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Ag 4 µ
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	10,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	875 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-20°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel, Vertikal
Kontaktreihen	3
Industrie-Standard	DIN 41622
Voreilende Kontakte	---
Verpackung	Standard

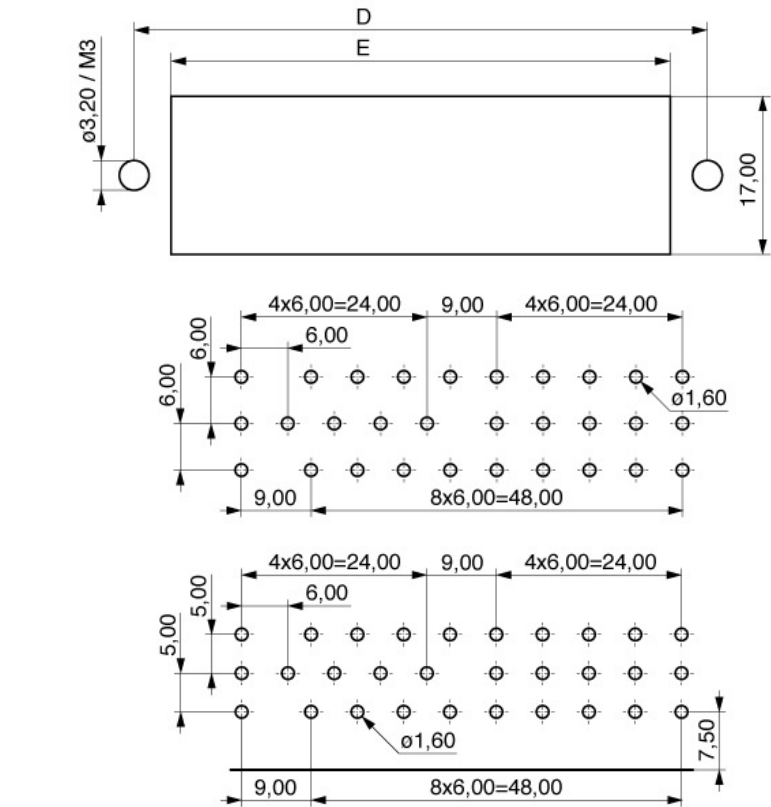

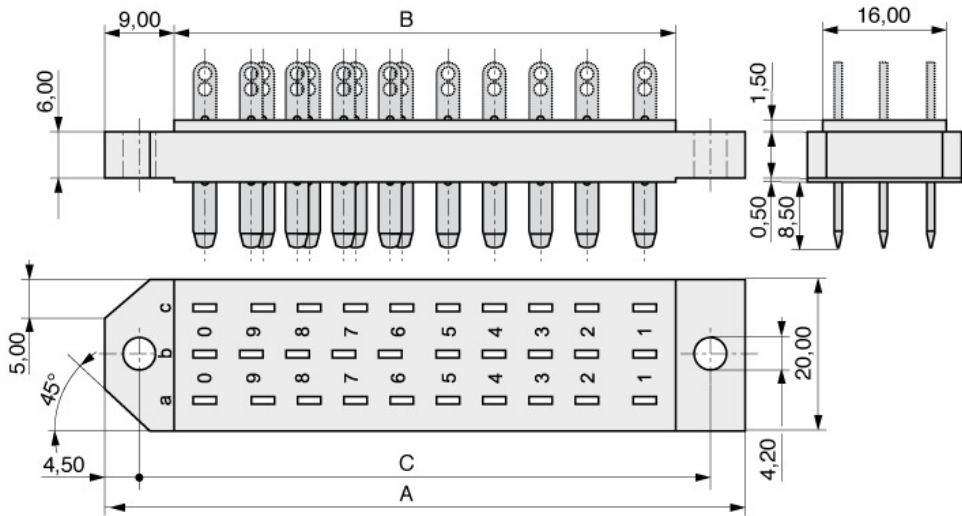

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0

E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/din-41622-41618/11-010x-xx-xx-din-41622-messerleiste/383-2#383-2-030-SBN-ZS>