


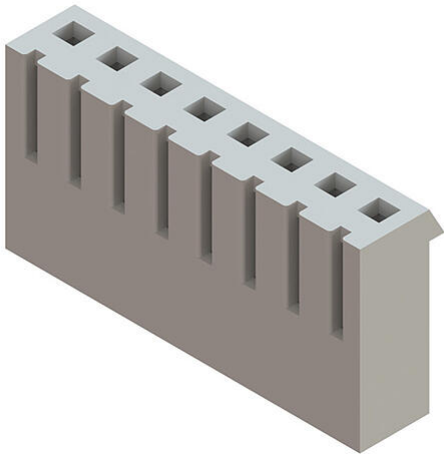

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Raster (mm)         | 3,96                    |
| Polzahl             | 12                      |
| Buchse / Stift      | Buchse                  |
| Kodierung           | ja                      |
| Verriegelung        | Verrastung              |
| Isoliermaterial     | PA 6.6, UL94V-2         |
| Bemessungsstrom IEC | 7,0 A                   |
| Nennspannung        | 250 V RMS / V DC        |
| Durchschlagspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur  | -25°C bis +85°C         |
| Kontaktreihen       | 1                       |
| Anschlussart        | Crimp                   |
| AWG                 | 18, 20, 22, 24          |
| Verpackung          | Standard                |
| A                   | 48,03                   |
| B                   | 43,56                   |

