


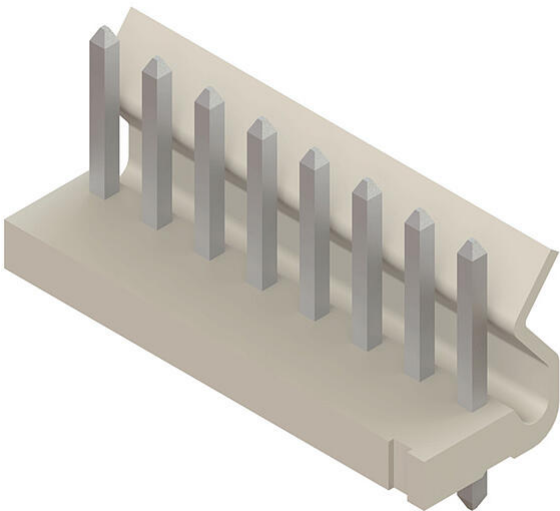

Raster (mm)	3,96
Polzahl	5
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	ja
Verriegelung	Verrastung
Material Kontakt	Messing
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	PA 6.6, UL94V-2
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	1500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	1
Kontaktausführung	Gestanz
Verpackung	Standard
A	19,80
B	15,84

