


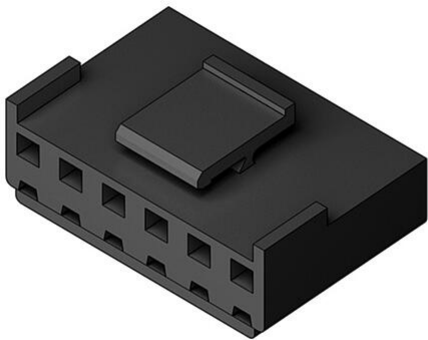

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Raster (mm)          | 3,96                    |
| Polzahl              | 5                       |
| Buchse / Stift       | Buchse                  |
| Kodierung            | ja                      |
| Verriegelung         | Verriegelung            |
| Isoliermaterial      | PA 6.6, UL94V-0         |
| Bemessungsstrom IEC  | 7,0 A                   |
| Nennspannung         | 250 V RMS / V DC        |
| Durchschlagsspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur   | -25°C bis +85°C         |
| Kontaktreihen        | 1                       |
| Anschlussart         | Crimp                   |
| AWG                  | 18, 20, 22, 24          |
| Verpackung           | Standard                |
| A                    | 19,90                   |
| B                    | 15,84                   |

