


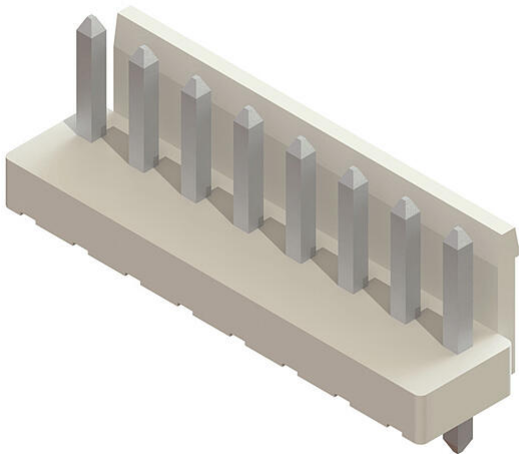

Raster (mm)	3,96
Polzahl	9
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	ja
Verriegelung	Verriegelung
Material Kontakt	Messing
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	PA 6.6, UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	1500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	1
Kontaktausführung	Gestanz
Verpackung	Standard
B	31,68
A	35,64

