



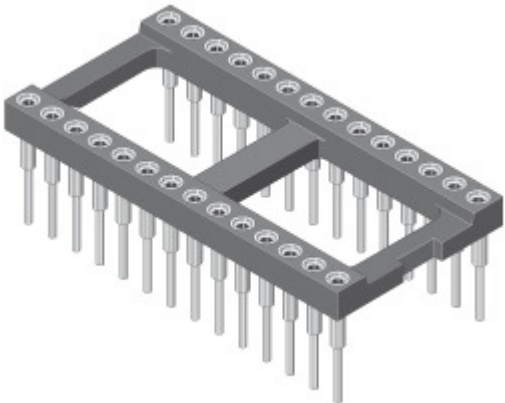

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Raster (mm)             | 2,54                                                                              |
| Steckbar mit (von, bis) | <div> <div>ø 0,40-0,56</div> <div> <div></div> <div>0,25x0,45</div> </div> </div> |
| Polzahl                 | 22                                                                                |
| Buchse / Stift          | Buchse                                                                            |
| Material Kontakt        | Kupferlegierung                                                                   |
| Veredelung Kontakt      | Sn                                                                                |
| Isoliermaterial         | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0                                                     |
| Bemessungsstrom IEC     | 3,0 A                                                                             |
| Nennspannung            | 150 V RMS / V DC                                                                  |
| Durchschlagspannung     | 1000 V RMS für 1 Minute                                                           |
| Betriebstemperatur      | -55°C bis +125°C                                                                  |
| Max.-Prozesstemperatur  | 260°C für 10 Sekunden                                                             |
| Ausrichtung zu PCB      | <div> <div></div> <div>Vertikal</div> </div>                                      |
| Kontaktreihen           | 2                                                                                 |
| Reihenabstand (Code)    | 400 mil                                                                           |
| Isolierkörper type      | Mit Mittelsteg                                                                    |
| Kontakttyp              | Standard B                                                                        |

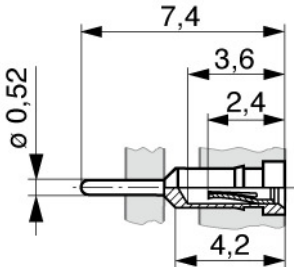

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veredelung Kontaktfeder | Au                                                     |
| Montagekappen           | Ohne Bestückungshilfe                                  |
| Reihenabstand (mm)      | 10,16                                                  |
| Material Kontaktfeder   | Beryllium Kupfer                                       |
| Kontaktausführung       | Gedreht                                                |
| Sockellayout            | <div> <div></div> <div>DIL (Dual-in-line)</div> </div> |
| Typ                     | IC Sockel                                              |
| Verpackung              | Stange                                                 |
| A                       | 27,80                                                  |
| B                       | 12,60                                                  |

