


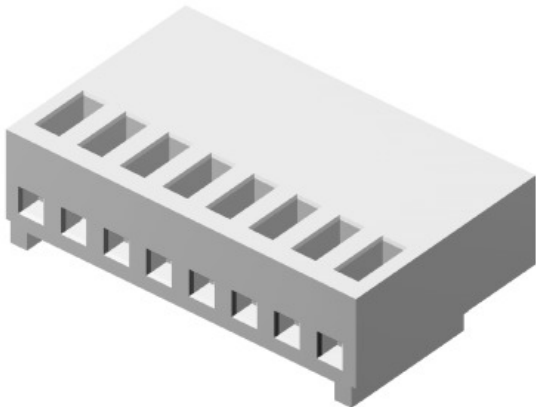

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	0,64
Polzahl	8
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Verriegelung	Verrastung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	1000 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	1
Montagekapfen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	Crimp
AWG	22, 24, 26, 28
Verpackung	Standard
A	20,90
B	17,78

