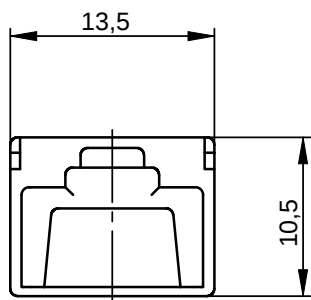


 
Werkstoff: PVC 85±5 Shore A UL94 V0
RoHS-konform
Temperaturbeständigkeit von -10 bis +65°C

material: PVC 85±5 Shore A UL94 V0
RoHS compliant
temperature resistance from -10 to +65°C

Verpackung:
100 Stück im PE-Beutel mit Etikett

Packing:
100 pieces into PE bag with label

Bestell-Nr. / Order-Nr.	Bezeichnung / Description	Farbe / Colour	RAL
H00030A0014	Staubschutzkappe für RJ45 / Dust cover for RJ45	alpinweiß / alpine white	
H00030B0014	Staubschutzkappe für RJ45 / Dust cover for RJ45	perlweiß / pearl white	RAL 1013
H00030C0014	Staubschutzkappe für RJ45 / Dust cover for RJ45	rot / red	ähnl./ similar RAL 3020
H00030D0014	Staubschutzkappe für RJ45 / Dust cover for RJ45	grün / green	ähnl./ similar RAL 6017
H00030E0014	Staubschutzkappe für RJ45 / Dust cover for RJ45	blau / blue	ähnl./ similar RAL 5015
H00030F0014	Staubschutzkappe für RJ45 / Dust cover for RJ45	schwarz / black	RAL 9005

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	17.02.	BM			
				gepr./ appr.	17.02.10	HI			
				Norm/ stand.					Oberfläche/ finish
Änd./ rev. ind./ ex	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner
				2:1	Staubschutzkappe für RJ45 Dust cover for RJ45				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
				D	H00030A0014				 Maße/ dimensions: mm
					Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1