
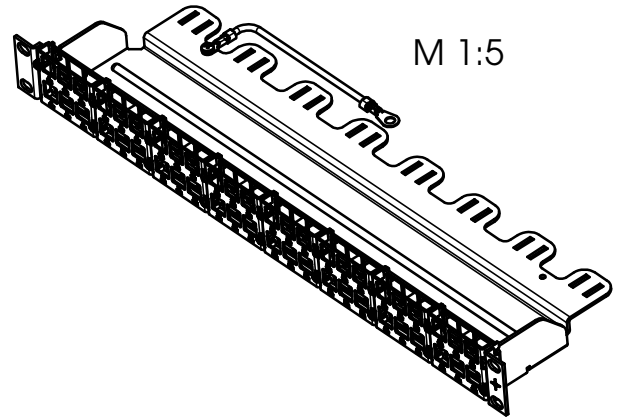
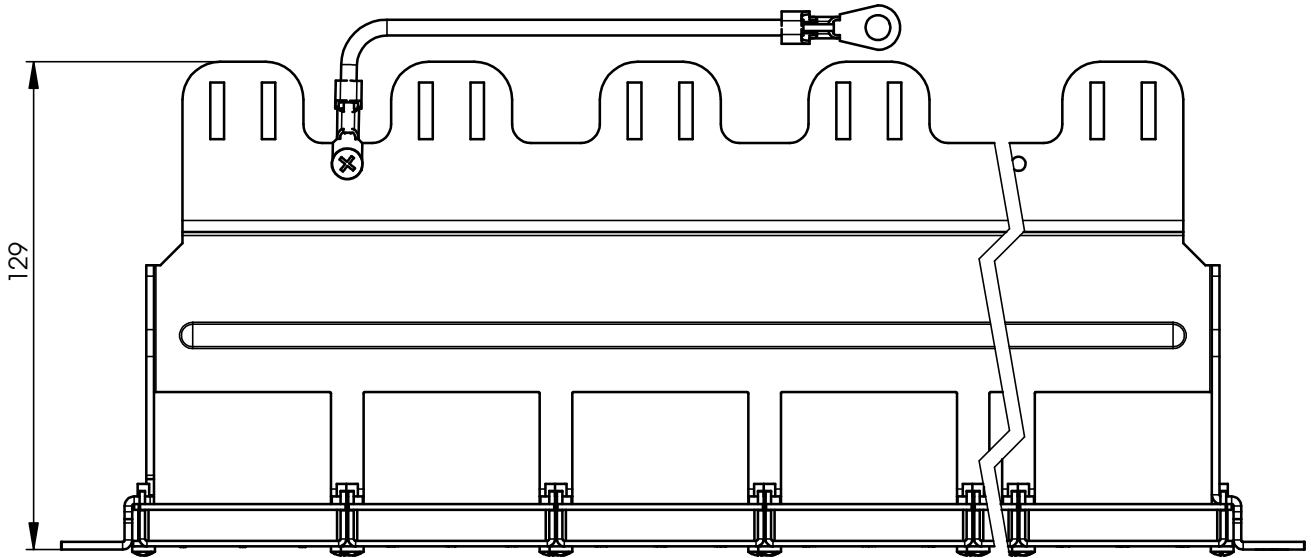
 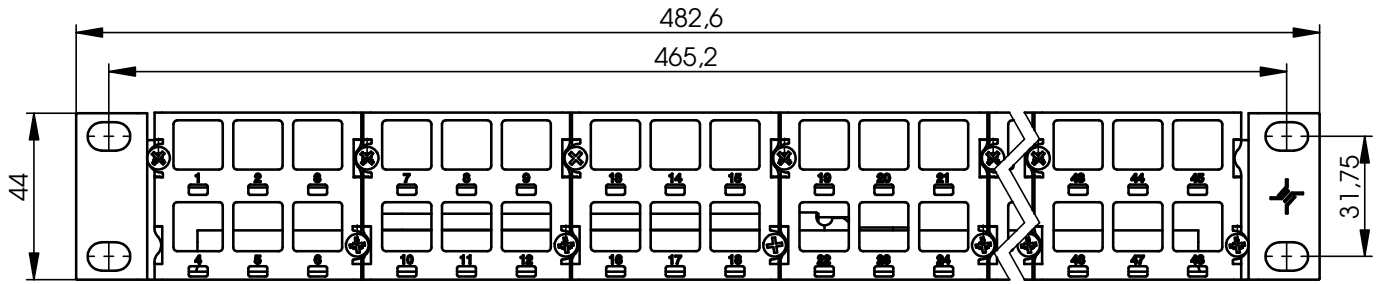




M 1:5

 
 
 
Bestell-Nr. Order Nr.	Bezeichnung Description	EAN-Nr.: bar code:	Oberfläche surface
H02025A0236	19" Modulträger 1 HE für 48 AMJ-S Module 19" frontplate 1HU for 48 AMJ-S Modules	4018359427894	verzinkt / zinc-plated

Verpackung	Packing
1 Stück im Karton mit 8xKlett kabelbinder und Montageanleitung.	1 piece in a box with 8x strap cable ties and assembly instructions.

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Volumen/ volume (mm³)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	23.11.2012	KA					
				gepr./ appr.	26.11.2012	HI	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
			Maßstab/ scale 1:2 1:5	Benennung/ title 19"Modulträger 1HE für 48 AMJ-S Module 19"frontplate 1HU for 48 AMJ-S Modules						 Telegärtner	
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to			untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances			Unterl./ doc. type D		Zeichnungsnr./ drawing no. H02025A0236			
DIN ISO 1101						Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4			
								Blatt/ sheet 1 von/ of 2			

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Werkstoffe		Materials
19" Gehäuse	Stahlblech / sheet steel verzinkt / zinc plated	19" housing
AMJ-S Modulaufnahme 6-fach komplett	Stahlblech / sheet steel verzinkt / zinc plated	AMJ-S module carrier 6-fold complete
Erdungskabel AWG 11 mit Kabelschuh	E-Cu-Litze mit weich PVC Isolierung E-Cu-braid with flexible PVC insulation Cu verzinkt / tin plated	Ground cable AWG 11 with terminal
Klelttkabelbinder	Polypropylen + Velour PA	Strap cable ties
Linsen-Blechschrabe mit Kreuzschlitz	F/H 4.2x6.5 DIN 7981 verzinkt / zinc plated	Tapping screw with cross recessed pan head
Fächerscheibe	A 4.3 DIN 6798 ST-ZN verzinkt / zinc plated	Serrated lock washer
Schraube	Stahl / steel DIN 7500 verzinkt / zinc plated	Screw
EG Richtlinie 2002/95 EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
Normen		Standards
19" Schränke und 19" Gehäuse	IEC 60297-1 IEC 60297-2 DIN 41494 Teil 1/7 EIA 310	19" cabinet and 19" housing
19" System-Abmessung von Baugruppenträger Höhenaninheit Breite	1 HE =44,45mm / 1HU =1.75in. 19 Zoll =482,6mm	19" system dimensions of subrack height unit width
Zulassung	-	Approval

Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Volumen/ volume (mm³)	Werkstoff/ material
		gez./ drawn	23.11.2012	KA				
		gepr./ appr	26.11.2012	HI	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
		Maßstab/ scale	Benennung/ title 19"Modulträger 1HE für 48 AMJ-S Module 19"frontplate 1HU for 48 AMJ-S Modules					
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
				D	H02025A0236			
				Ersatz für/ replaces				
				 Telegärtner				
				 Maße/ dimensions: mm				
				Original : DIN A4				
				Blatt/ sheet 2 von/ of 2				