

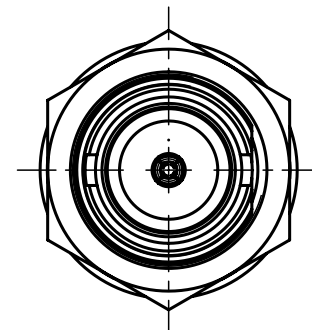


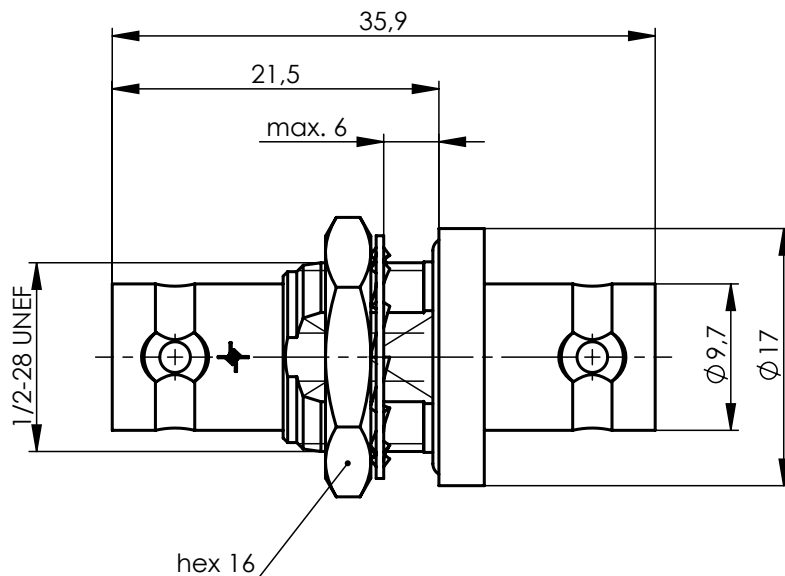

panel piercing
Montagebohrung

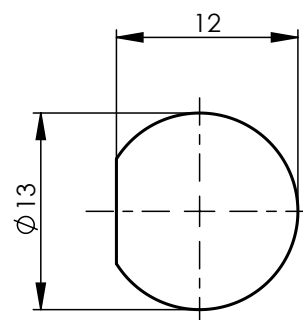

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
panel piercing

Components

centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung

RoHS konform

IEC 6116-8
Z004

Materials / Material

CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche


NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

75 Ω

typ.: 1 GHz-36 dB; 2 GHz-31 dB; 3 GHz-29 dB

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	19.09.2011	MA			
				gepr./ appr.	22.09.2011	BJ	ca./approx. 18		
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Adaptor HDTV BNC-Verbindungsstück			 Telegärtner	
f	31274	16.04.2020	MA						
e	29753	18.07.2018	BJ						
d	24609	15.03.2013	MA						
c	24367	25.10.2012	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01005A0007		 Maße/ dimensions: mm	
b	23197	19.09.2011	MA						Original : DIN A4
a	20563	25.02.2009	BJ	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 10.10.2005				Blatt/ sheet 1 von/ of 1

 

Maße / dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt / sheet 1 von / of 1