


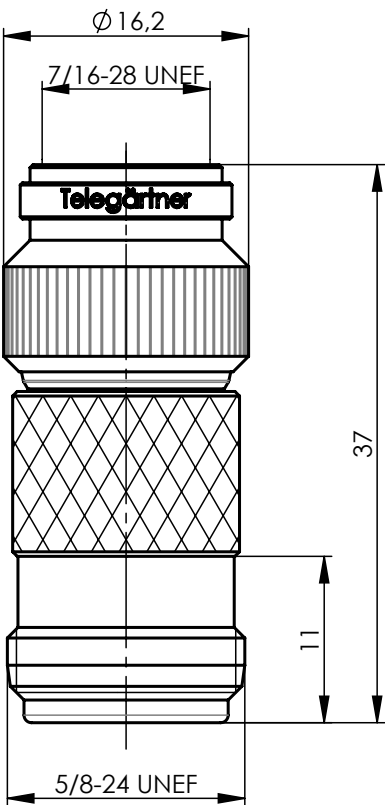

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. TNC to  
interface dimensions acc. N to

**Components**

center contact  
outer contact  
other metal parts

insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht TNC nach  
Steckgesicht N nach

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile

Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflusdämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

IEC 60169-17  
IEC 61169-16

 
**Materials / Material**

CuBe2Pb  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2  
CuSn6  
PTFE  
Rubber/Dichtung

**Finish / Oberfläche**

NiP4Au0,1  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

50 Ω  
typ.: 31 dB @ 1 GHz; 30 dB @ 2 GHz;  
28 dB @ 3 GHz; 23 dB @ 6 GHz  
2011/65/EU

|                        |                                  |                |               |                                                            |                                            |                           |                           |                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änd./<br>rev.<br>Index | Änderungs-Nr. /<br>revision code | Datum/<br>date | Name/<br>name |                                                            | Datum/ date                                | Name/ name                | Gewicht/<br>weight<br>[g] |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | gez./ drawn                                                | 09.03.2023                                 | SKH                       |                           |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | gepr./ appr.                                               | 13.03.2023                                 | BJ                        | ca./approx.               |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               |                                                            |                                            |                           |                           |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | Maßstab/<br>scale                                          | Benennung/ title                           |                           |                           |                       |
|                        |                                  |                |               | 2:1                                                        | Adapt str TNCm - Nf<br>Adapt str TNCm - Nf |                           |                           |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | untol. Maße/<br>dim. without<br>tolerances<br>according to | Unterl./ doc. type                         | Materialnr./ material no. |                           |  Maße/ dimensions: mm |
|                        |                                  |                |               |                                                            | CUG                                        | 100123518                 |                           |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | Ersatz für/<br>replaces                                    | PDM Nr./<br>pdm no.                        |                           |                           | Original : DIN A4                                                                                          |
|                        |                                  |                |               |                                                            | 10007582                                   |                           |                           | Blatt/ sheet 1 von/ of 1                                                                                   |