



TCL P79K 75P79K Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch 450 cd/m²


Marke : TCL

Produktfamilie: P79K

Artikel-Code: 75P79K

Produktname : 75P79K

TCL P79K 75P79K. Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QLED, Bildschirmform: Flach. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: PPI (Picture Performance Index) 4300, Helligkeit: 450 cd/m², Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Metallisch

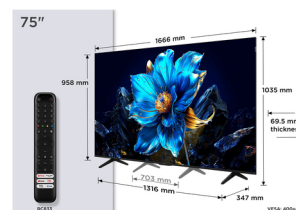

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	190,5 cm (75")	HDCP	✓
HD-Typ *	4K Ultra HD	HDCP-Version	2.2
Bildschirmtechnologie *	QLED	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Bildschirmform *	Flach	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Helligkeit *	450 cd/m²	Optischer Audio-Digitalausgang	1
Motion Interpolation Technologie *	PPI (Picture Performance Index) 4300	Anzahl RF Anschlüsse	2
Wiederholfrequenz	60 Hz	RF Verbindungstyp	F, IEC
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega-Kontrast	Common interface (CI) *	✓
Marketingbezeichnung		Common interface Plus (CI+) *	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Common Interface Plus (CI+) Version	1.4
Bildschirmdiagonale (cm)	191 cm	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3
Max. Helligkeit	65%	Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)	T-link
Sichtbare Größe (diagonal)	189 cm		
TV-Tuner		Management-Funktionen	
Tunertyp *	Analog & Digital	Elektronischer Programmführer (EPG)	✓
Analoges Signalformatsystem *	NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L	Programmierphase	8 Tag(e)
Digitales Signalformatsystem *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	On-Screen-Display (OSD)	✓
Automatische Kanalsuchlauf	✓	Anzahl OSD-Sprachen	59
Smart TV		Bild-in-Bild	✗
Smart-TV *	✓	Hotelmodus	✗
Internet-TV *	✓	Basishotelformat	✗
Installiertes Betriebssystem *	Google TV	Automatische Abschaltung	✓
Version des Betriebssystems	12,0	Funktioniert mit Amazon Alexa	✓
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✓	Funktioniert mit Google Assistant	✓
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓		

Smart TV		Management-Funktionen	
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version	2.0.2	Funktioniert mit Samsung Bixby	✗
Smart-Modi	Spiel, Sport	Funktioniert mit Apple Siri	✗
Integrierter Chromecast	✓	Energie	
App-Verteilungsplattform	Google Play	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Video-Apps	Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Audio		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Anzahl der Lautsprecher *	2	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	115 kWh
RMS-Leistung *	20 W	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	180 kWh
Audio Kanäle	2.0 Kanäle	Energieeffizienzsкала	A bis G
Eingebauter Subwoofer	✗	Betriebsbedingungen	
Eingebaute Audio-Decoder	DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby TrueHD	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Equalizer	✓	Markeneigenschaften	
Auto Lautstärkeregler	✓	TCL-Technologien (AV/TV)	120Hz Game Accelerator, Apple AirPlay, HVA Screen, HomeKit support, Motion Clarity, T-cast
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Netzwerk		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1666 mm
WLAN *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	247 mm
Bluetooth *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	1035 mm
Ethernet/LAN *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	23,2 kg
Bluetooth-Profil	A2DP, HID	Breite (ohne Standfuß)	1666 mm
Webbrowser	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	70 mm
Design		Höhe (ohne Standfuß)	958 mm
Produktfarbe *	Metallisch	Gewicht (ohne Standfuß)	22,9 kg
VESA-Halterung *	✓	Breite der Standhalterung	131,6 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm	Tiefe der Standhalterung	24,7 cm
Rahmenloses Design	✓	Verpackungsdaten	
Ständertyp	Beinständer	Verpackungsbreite	1850 mm
Leistungen		Verpackungstiefe	178 mm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Verpackungshöhe	1125 mm
Verbesserung des Videotexts	✓	Paketgewicht	32,5 kg
Untertitelfunktion	✓	Lieferumfang	
Unterstützte Videoformate	H.264, VP9, WEBM, H.265, AV1, AVI, MPG, TS, MKV, MP4	Desktop-Ständer	✓
Videokompressionsformate	H.264, H.265, MPEG2	Fernbedienung enthalten	✓
AI-Upscale	✓	Fernbedienungstyp	RC833A
Bildverarbeitungsverfahren	TCL AiPQ Processor	Soundbar enthalten	✓
Geräuschunterdrückung *	✓	Sonstige Funktionen	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Anzahl Prozessorkerne	4	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 75%
AMD FreeSync	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Spiel-Funktionen	Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 2.0, Game Master, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)	Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert	✓
Smartphone Fernsteuerung	✓	Garantiezeit	2 Jahr(e)
USB-Aufnahme	✗	Anschlüsse und Schnittstellen	
DVD-Player	✗	HDMI-Version	2.1
Anschlüsse und Schnittstellen		HDMI Quick Switch	✓
HDMI-Version	2.1	Audio Return Channel (ARC)	✓
HDMI Quick Switch	✓		
Audio Return Channel (ARC)	✓		



5901292527372

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.