

Mini-Verteiler / Mini Distributor

MPD12-HS K Cat.6_A / MPD12-H K Cat.6_A / MPD8 - HS K Cat.6_A

MPD6-HS K Cat.6_A / MPD6-H K Cat.6_A / MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP Cat.6_A


Montageanleitung / Assembly Instructions

1 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt/shielded, LSA
J02022A0052 alpinweiß / alpine white
J02022A0053 lichtgrau / light grey

ungeschirmt / unshielded
J02022A0054 lichtgrau / light grey



2

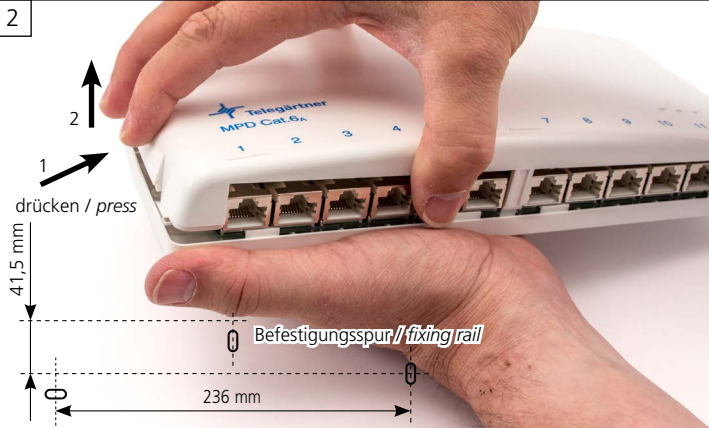

drücken / press

Befestigungsspur / fixing rail

3 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt / shielded, LSA
J02021A0030 alpinweiß / alpine white



4



drücken / press

Befestigungsspur / fixing rail

5 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt / shielded, LSA
J02022A0050 alpinweiß / alpine white
J02022A0051 lichtgrau / light grey

ungeschirmt / unshielded
J02022A0053 lichtgrau / light grey



6 Lieferumfang / scope of delivery
Modular
H02000A0103 alpinweiß / alpine white





Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use

Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen / Outlets and Patch Panels meet the specifications EN 50173-1, IEC 60603-7-51 und / and IEC 60603-7-41.


7 Absisolierlänge / stripping length
min. 60 mm

S/FTP

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braided shield backwards

20 mm


Adernpaare vorsortieren / presort pairs
Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

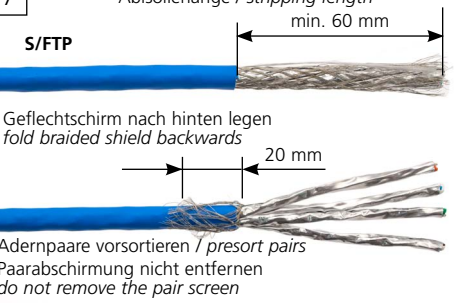

8 min. 60 mm

U/FTP

Beilaufdraht gewickelt / drain wire wrapped

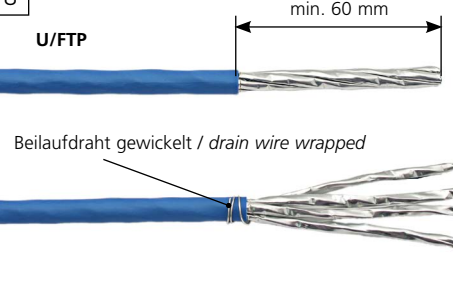


9 Isolierkreuz abschneiden
cut off cross separator

U/UTP

min. 60 mm


Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

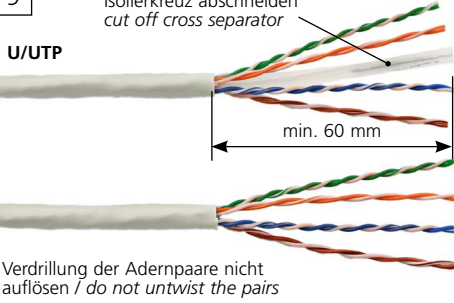


10 32 mm, 24 mm, 8 mm, 16 mm

S/FTP und/and U/FTP:
Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size

T568A, T568B

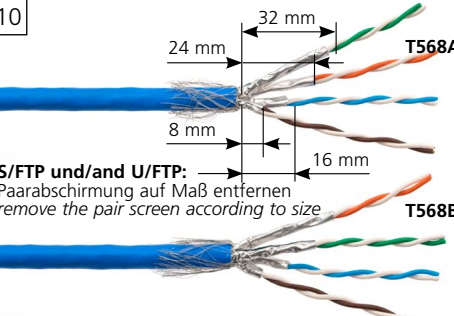













11

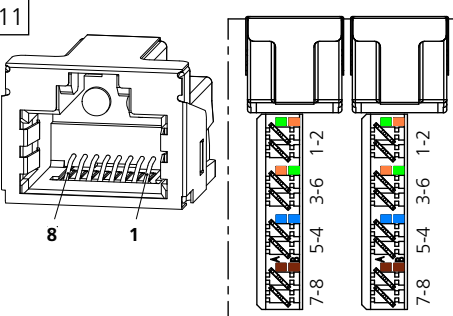

12 Anschluss Connection

Farbcode Colour code	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
W - G	1	•	•		
G	2	•	•		
W - O	3	•	•		
BL	4		•	•	•
W - BL	5		•	•	•
O	6	•	•	•	
W - BR	7		•		
BR	8		•		

Anwendung / Application

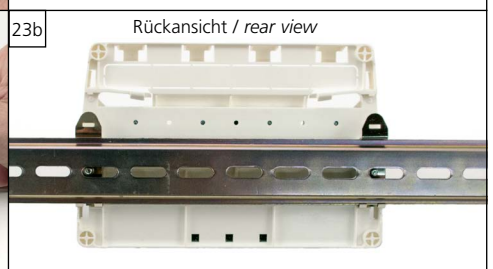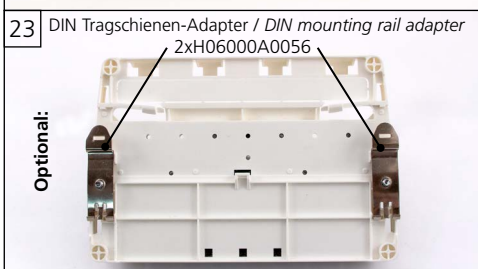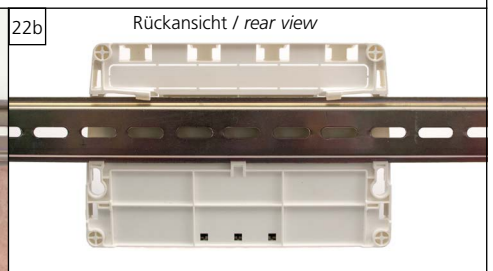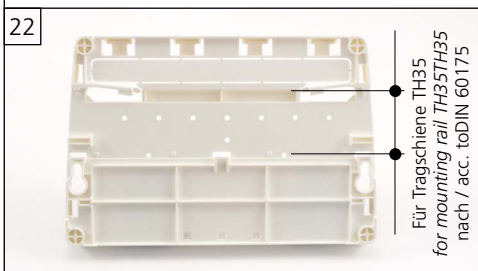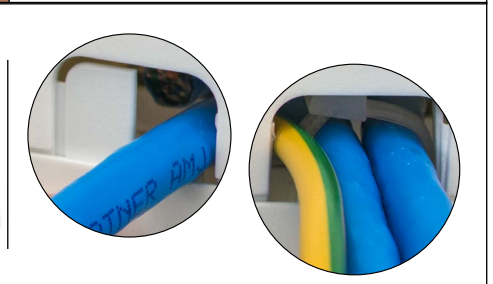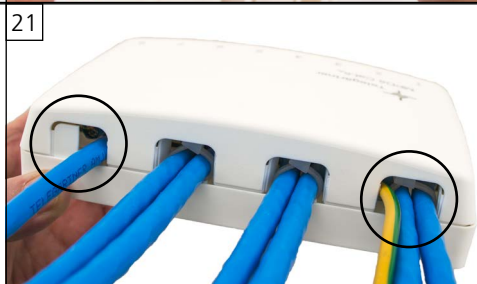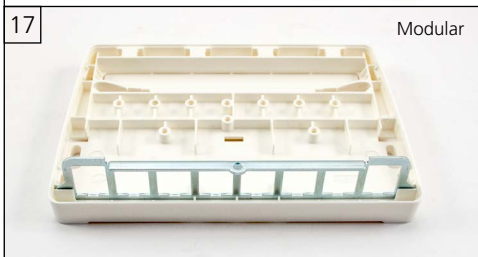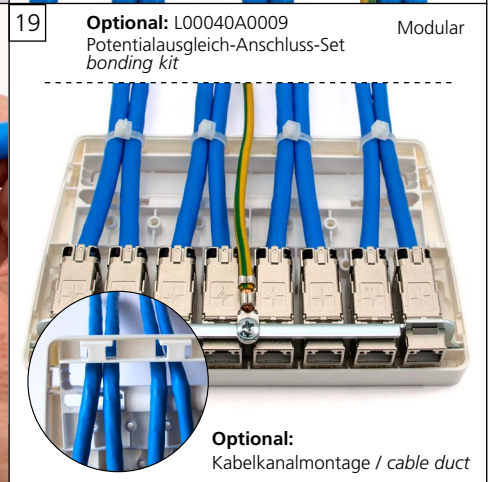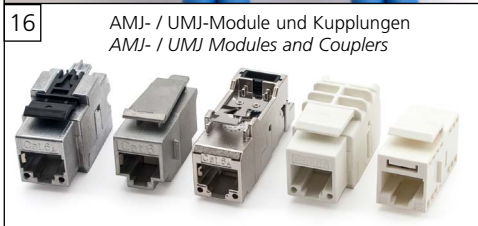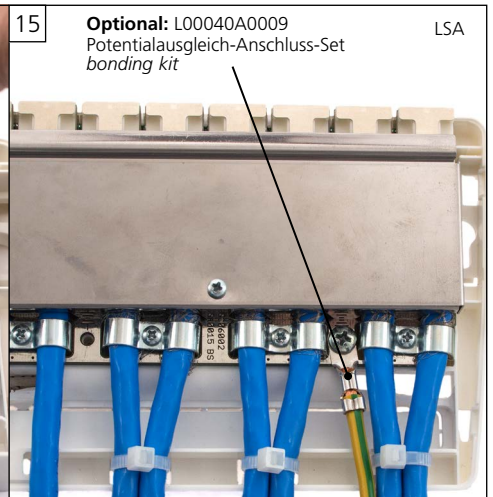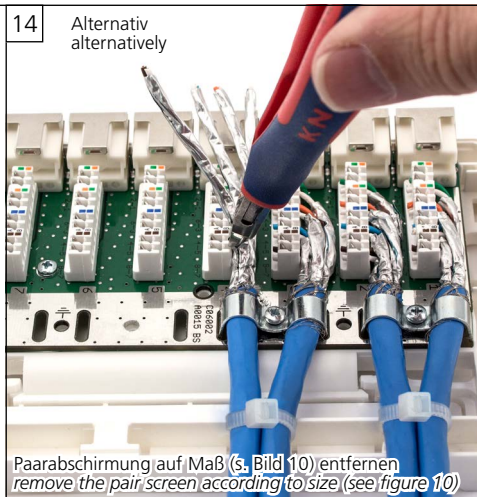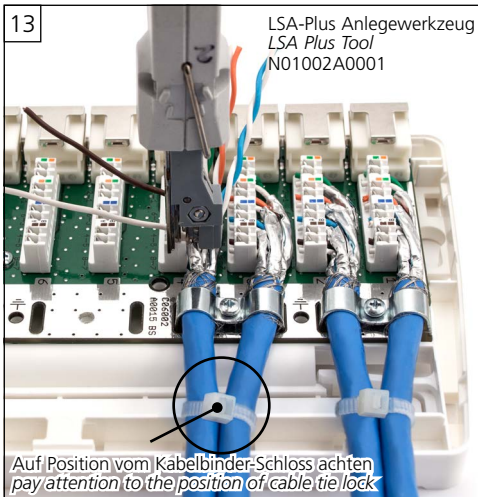

Demontage / Disassembly

