

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 940 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 087746
Art.-Nr. 087746



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



IP44

3 years

 
Herstellergarantie



CE



2 - 1000 Lux



Lichtquelle
austauschbar durch
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar

Funktionsbeschreibung

Stilvolle Eleganz. Intelligentes Licht. Die LED Außenleuchte L 940 C kombiniert moderne Eleganz mit intelligenter Lichttechnik. Mit ihrem klaren, minimalistischen Gehäuse aus hochwertigem Aluminium in edlem Anthrazit fügt sie sich harmonisch in jede architektonische Umgebung ein. Zwei Lichtquellen sorgen mit jeweils 620 Lumen für ein beeindruckendes Up-/Downlight, das Fassaden, Eingänge oder Terrassen wirkungsvoll in Szene setzt. Über die STEINEL Connect App lässt sich die L 940 C kabellos mit weiteren Leuchten vernetzen und komfortabel steuern – für eine perfekt abgestimmte Lichtatmosphäre rund ums Haus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	115 x 70 x 160 mm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Herstellergarantie	3 Jahre	Leistung	14,5 W
Einstellungen via	Bluetooth Mesh	Lichtstrom Gesamtprodukt	1240 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Leuchtmittel	LED austauschbar
VPE1, EAN	4007841087746	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Sockel	GU10
Anwendung, Raum	Außenbereich	Funktionen	Push-Button-Konfiguration, Taster- / Schalterbetrieb
Farbe	Anthrazit	Grundlichtfunktion	Nein
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein
Verpackungsinhalt	1	Vernetzung	Ja
Montageort	Wand	Art der Vernetzung	Sensor/Slave
Schutzart	IP44	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex CRI	= 81

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

03.2026

Seite 1 von 2

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 940 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 087746
Art.-Nr. 087746



Technische Daten

Umgebungstemperatur von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses Aluminium

R9-Farbwiedergabeindex -0,4


Produkt Kategorie LED-Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

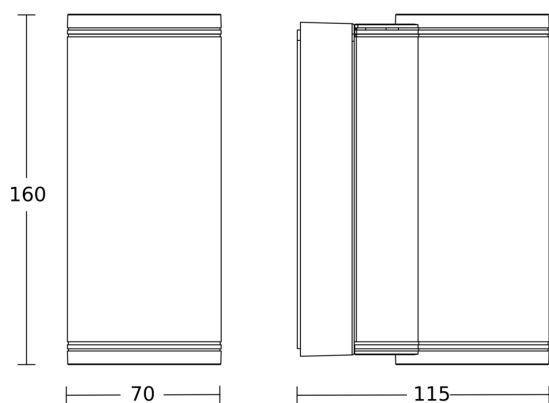

Schaltplan Bluetooth

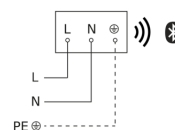

Schaltplan Bluetooth

