

Mini PT Outdoor-Kamera TX-390

Standalone & Zusatzkamera für TX-389 Set



ZUSATZKAMERA FÜR TX-389
ADDITIONAL CAMERA FOR TX-389






SD Card
 not included
 nicht
 enthalten 


3MP HD-Video


2-Wege-Audio

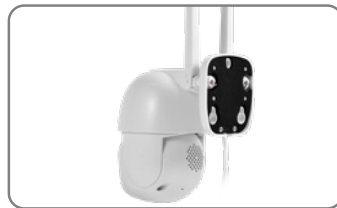
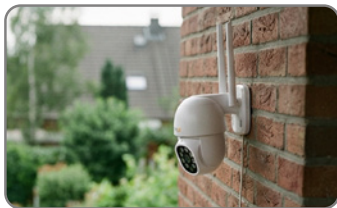

**Schwarzweiß- und
Farb-Nachtsicht**


Wasserdicht


**Schwenken/
Neigen (PT)**


**Bewegungs-
erkennung**


**WLAN- und
App-Steuerung**



- FullHD- Videoauflösung 2304 x 1296 max. 20 Bps
- Bewegungserkennung bis zu 5–8 m
- Betrachtungswinkel 86° horizontal & 46° vertikal
- Drehung (355° horizontal & 90° vertikal)
- 6x IR-LEDs mit rotem Licht (850 nm) bis zu ~15 m
- 6x weiße LEDs (4 W, 200 lm, 6000 K) bis zu ~15 m
- WLAN -Übertragungsreichweite bis maximal 15 m (im Freien)
- Kamera geeignet für den Außenbereich, wasser- und staubdicht IP65
- Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone
- Eingebautes Mikrophon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Kommunikation

Technische Spezifikationen:

- Bildsensor: 3 MP 1/2,9" CMOS
- Betrachtungswinkel: Horizontal: 86° / Vertikal: 46°
- Drehwinkel: Horizontal: 0-355°; Vertikal: 0-90°
- Mindestbeleuchtung: Farbmodus: 0,05 Lux; Nachtmodus: 0 Lux mit 6 IR-LEDs oder 6 weißen LEDs
- Netzwerk: 2,4 & 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- WLAN- Reichweite: Max. 15 m (freies Feld)
- Maximale abgestrahlte Ausgangsleistung: 100 mW
- Dateigröße: Nacht; S/W oder Tag; Farbe: 13 MB/min (32 GB = 1,5 Tage kontinuierliche Aufnahme1)
- Stromverbrauch: Tag ≤ 4 W / Nacht ≤ 8 W
- Netzteil: DC 12 V / 1 A, Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
- Kabellänge: 2 m
- Schutzklasse: IP65
- Betriebstemperatur: -10 - 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit unter 95 % (keine Kondensation)
- Material: ABS-Kunststoff
- Gewicht / Abmessungen: 286 g / (L ohne Antenne) 12,5 x (B) 9,3 x (H) 15,7 cm

Kompatibilität: App „Security Premium“: iOS 15.0 oder höher; Android 13.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)

Kompatibilität: TX-389

Verpackungsinhalt: 1x Kamera, 1x Netzteil (2 m), 3x Schrauben & Dübel, Gebrauchsanleitung (Kurz)

