

### Messleitung

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>
- den Warnhinweis WH 031 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

### Best.-Nr. MFK 15 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA66
- **Farben** siehe Tabelle




### Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 031

### Order No. MFK 15 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA66
- **colours** see table

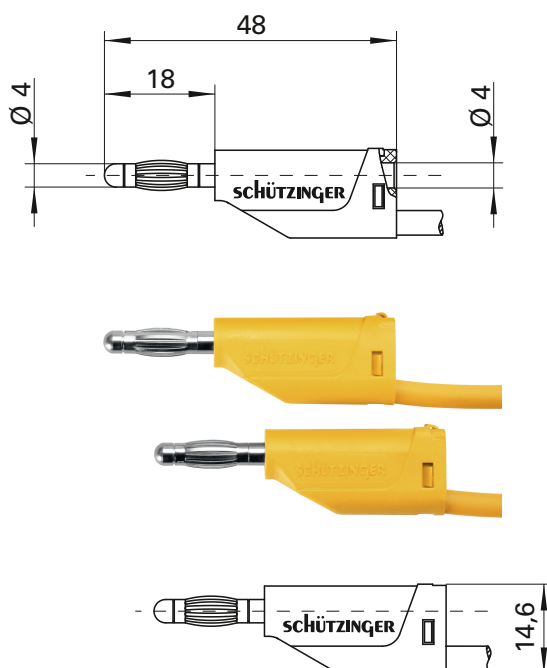

### Allgemeine Angaben

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. <sup>1)</sup> | MFK 15 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)<br>Kontaktteile vernickelt           |
| Farben                  | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,<br>braun, weiß, violett, grüngelb |
| Längen                  | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm                                    |

### Technische Daten

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Leitung                          | 1 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert  |
| Durchgangswiderstand             | 5 mΩ / 10 mΩ / 20 mΩ / 30 mΩ / 40 mΩ    |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup> | 30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub> |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>    | 16 A                                    |
| Betriebstemperatur               | von -10 °C bis +70 °C                   |

### General information

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Order No. <sup>1)</sup> | MFK 15 / 1 / ..(length) / ..(colour)<br>contact parts nickel-plated          |
| colours                 | black, red, blue, yellow, green, grey, brown,<br>white, purple, green-yellow |
| lengths                 | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm                                         |

### Technical data

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| cable                       | 1 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated  |
| transition resistance       | 5 mΩ / 10 mΩ / 20 mΩ / 30 mΩ / 40 mΩ    |
| rated voltage <sup>2)</sup> | 30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub> |
| rated current <sup>2)</sup> | 16 A                                    |
| operating temperature       | from -10 °C to +70 °C                   |

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections and alternatives in silicone on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures