

TCB INL THIRD 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3155240000
Art	TCB INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4099987654630
VPE	1 ST

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	390 mm	Höhe (inch)	15.3543 inch
Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Durchmesser	0 mm	Nettogewicht	952.76 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schaumstoff-Inlay universell groß, unbestückt
---------------------	--

Werkzeugwagen

Bestückung	mit Werkzeugen
------------	----------------

Sortimente

Durchmesser	0 mm
-------------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Zubehör

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX 16	Ausführung
Best.-Nr.	9005610000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190183875	
VPE	1 ST	

Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	PZ 16	Ausführung
Best.-Nr.	9012600000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm², 16mm²,
GTIN (EAN)	4008190035440	Indent-Crimp
VPE	1 ST	

Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	KT 8	Ausführung
Best.-Nr.	9002650000	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4008190020163	
VPE	1 ST	

Werkzeuge




- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von $\varnothing$ 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Art	CST	Ausführung
Best.-Nr.	9030500000	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190062293	
VPE	1 ST	

Zubehör / Ersatzteile

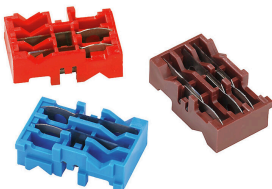

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von $\varnothing$ 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Art	MEKA BR CST	Ausführung
Best.-Nr.	9032010000	Zubehör, Messerkassette
GTIN (EAN)	4008190135928	
VPE	1 ST	
Art	MEKA BL CST	Ausführung
Best.-Nr.	9032020000	Zubehör, Messerkassette
GTIN (EAN)	4008190153236	
VPE	1 ST	
Art	MEKA RT CST	Ausführung
Best.-Nr.	9032040000	Zubehör, Messerkassette
GTIN (EAN)	4008190004644	
VPE	1 ST	