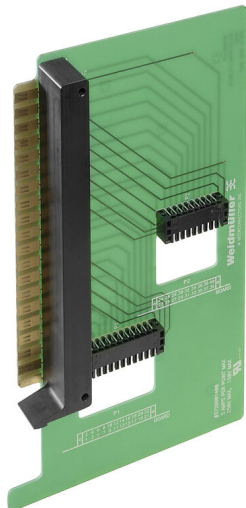


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Durchgangsverbindung**

- PLC-5 1771-Umbau auf steckbare Verbindung(en)
- 10-, 12-, 18-, 21 • oder 40-Punkt-Karten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	6720001400
Art	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
VPE	1 ST

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	142 mm	Tiefe (inch)	5.5905 inch
Höhe	254 mm	Höhe (inch)	10 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	196 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	0...50 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-----------	--------------------	-----------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Position	Terminal	Wiring
1	X1	1
2	X2	2
3	X3	3
4	X4	4
5	X5	5
6	X6	6
7	X7	7
8	X8	8
9	X9	9
10	X10	10
11	X11	11
12	X12	12
13	X13	13
14	X14	14
15	X15	15
16	X16	16
17	X17	17
18	X18	18
19	X19	19
20	X20	20
21	X21	21
22	X22	22
23	X23	23
24	X24	24
25	X25	25
26	X26	26
27	X27	27
28	X28	28
29	X29	29
30	X30	30
31	X31	31
32	X32	32
33	X33	33
34	X34	34
35	X35	35
36	X36	36
37	X37	37
38	X38	38
39	X39	39
40	X40	40